

Raychem

excellence is everything

Chraňte Vaše vodovodní potrubí
před mrazem



Úspora energie s jednoduchým nastavením



FROSTGUARD

Sada na ochranu potrubí

- Energeticky účinná sada topných kabelů na ochranu před mrazem, která se instaluje na nebo do potrubí.
- Samoregulační technologie zajišťuje správné množství energie, které je dodáváno k ohřevu potrubí.
- Předpřipravený připojovací kabel s připojením do zásuvky zrychluje a usnadňuje montáž.



FROSTGUARD-ECO



Termostat

- FrostGuard-ECO termostat zajišťuje, že topení se spíná pouze, když je to nezbytné a zajišťí tak významnou úsporu energie až o 80%.
- Není třeba kvalifikovaný elektrikář pro připojení.
- Externí čidlo může snímat teplotu vzduchu nebo přímo teplotu potrubí.
- Instalace v minutě, jednoduše umístěte externí čidlo, nastavte spínací teplotu a zapojte do zásuvky.




**Až 80%
úspora energie**

Jak to mám nainstalovat? Je to snadné jako počítání 1, 2, 3!

FrostGuard je předpřipravená sada a pro její instalaci a připojení na napájení není potřeba kvalifikovaného elektrikáře.

INSTALACE NA POTRUBÍ

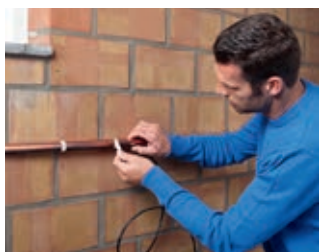

K připevnění topného kabelu k potrubí použijte stahovací pásky, nebo sklotextilní lepicí pásku (typ GT-66).




Zakryjte topný kabel tepelnou izolací přiměřené tloušťky.



Připojte topný kabel do zásuvky termostatu FrostGuard-ECO.

INSTALACE DO POTRUBÍ

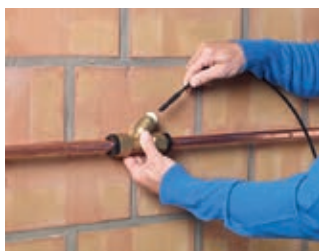

Zasuňte topný kabel FrostGuard do potrubí přes průchodku (např. typ HARD-T-25MM/32MM).



Utáhněte pevně šroubení armatury k zajištění vodotěsnosti armatury.



Připojte topný kabel do zásuvky termostatu FrostGuard-ECO.

- Samoregulační technologie topného kabelu
- Úspora energie
- Rychlá a snadná instalace

Technické informace

FROSTGUARD

- Nominální výkon: 10 W/m při 5 °C.
- Napětí: 230 V AC.
- Max. provozní teplota: 65 °C.
- Min. instalační teplota: -10 °C.
- Samoregulační topný kabel s ochranným opletením a fluoropolymerovým pláštěm v souladu s normou IEC62395.
- Schváleno dle: CE značka.



FROSTGUARD-ECO

- Napětí: 230 V AC.
- Rozsah spínání: 0 °C až +10 °C.
- Maximální pracovní teplota: +40 °C.
- Minimální pracovní teplota: -20 °C.
- Schváleno dle: EN60730-1, EN60730-2-9 CE značka.



FROSTGUARD SADA (2M AŽ 100M)

Obj. číslo	Název	EAN kód
928206-000	FrostGuard-2M	7330957000307
524628-000	FrostGuard-4M	7330957000314
845612-000	FrostGuard-6M	7330957000321
493074-000	FrostGuard-8M	7330957000338
641438-000	FrostGuard-10M	7330957000345
108722-000	FrostGuard-13M	7330957000352
924248-000	FrostGuard-16M	7330957000369
468683-000	FrostGuard-19M	7330957000376

Obj. číslo	Název	EAN kód
107442-000	FrostGuard-22M	7330957000383
768868-000	FrostGuard-25M	7330957000390
1244-022826	FrostGuard-30M	5414506024920
1244-022827	FrostGuard-35M	5414506024937
1244-022828	FrostGuard-40M	5414506024944
1244-022829	FrostGuard-50M	5414506024951
1244-022830	FrostGuard-60M	5414506024968
1244-022831	FrostGuard-80M	5414506024975
1244-022832	FrostGuard-100M	5414506024982

FROSTGUARD-ECO TERMOSTAT

Obj. číslo	Název	EAN kód
1244-011310	R-FG-CONT-ECO-EURO	5414506013351



Česká republika

Tel.: +420 606 069 618 (Comm)
+420 602 232 969 (Ind)
infoCZ@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat

©2025 Chemelex. Všechny značky a loga Chemelex jsou majetkem anebo jsou licencovány společností Chemelex Europe GmbH nebo jejími přidruženými společnostmi. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Společnost Chemelex si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.

RAYCHEM-SB-EU0049-FrostGuardECO-CZ-2504

chemelex.com