

108 Zweiloch-Bandschelle für CPVC-Rohr



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Mit aufgebördelten Kanten zum Schutz der Rohrleitungen

Eingestuft zur Verwendung mit CPVC-Sprinklerrohr

Montageschrauben beigegefügt

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Vorverzinkung

Material: Stahl

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	Außendurchmesser (OD)	Lochgröße (HS)	A	B
1080125EG	597824	32	42.2 mm	5.8 mm	108 mm	82.6 mm
1080100EG	597823	25	33.7 mm	5.8 mm	88.9 mm	63.5 mm
1080150EG	597825	40	48.3 mm	5.8 mm	112.7 mm	87.3 mm

Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	Außendurchmesser (OD)	Lochgröße(HS)	A	B
1080200EG	597826	50	60.3 mm	5.8 mm	125.4 mm	100 mm
1080075EG	597822	20	26.9 mm	5.8 mm	82.6 mm	57.2 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	C	Hängerabstand
1080125EG	597824	30.2 mm	1.95 m Max
1080100EG	597823	30.2 mm	1.8 m Max
1080150EG	597825	30.2 mm	2.1 m Max
1080200EG	597826	30.2 mm	2.4 m Max
1080075EG	597822	30.2 mm	1.65 m Max

DIAGRAMME

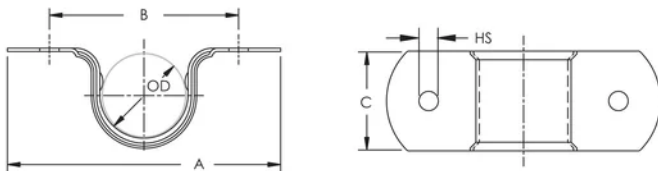

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

