

115 Positionssicherung



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Passt für mehrere Größen von 115 Standardbetrieb-Rohrschlaufen

Entspricht dem Standard NFPA® 13 durch Beschränkung der Aufwärtsbewegung von aktivierten Feuerlöschsystemen


Hält die Rohrschlaufe, nicht die Mutter und erlaubt präzise Höhenjustierung

Leicht von Hand zu installieren, bevor das Rohr im Trageelement positioniert ist

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Höhe (H)
SR6	597865	Federstahl	nVent CADDY Armour	33 mm

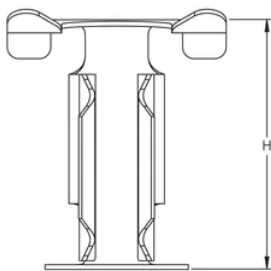

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

