

2HPS Zweiloch-Rohr-Bandschelle



MERKMALE

Light-Duty-Halter für Rohre

Wird direkt an der Oberfläche eines horizontalen oder vertikalen Bauteils angebracht

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Vorverzinkung


Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	Außendurchmesser (OD)	Lochgröße (HS)	Breite (W)	Dicke (T)
008060EG	400684	50	60.3 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008021EG	400679	15	21.3 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008034EG	400681	25	33.7 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008042EG	400682	32	42.4 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008017EG	400678	10	17.2 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008048EG	400683	40	48.3 mm	7 mm	20 mm	1 mm

Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	Außendurchmesser (OD)	Lochgröße(HS)	Breite (W)	Dicke (T)
008027EG	400680	20	26.9 mm	7 mm	20 mm	1 mm

DIAGRAMME

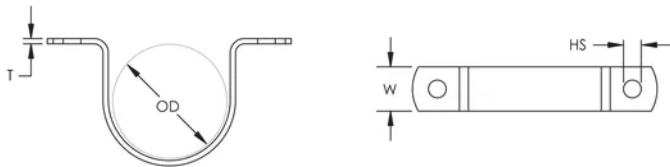

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

