


3000 Trägerklammer-Satz

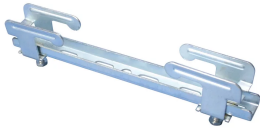

MERKMALE

Medium-Duty-System

Mit Klammer- und U-Schiene

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Höhe (H)	Breite (W)	Dicke (T)	Flanschstärke (FT)
3300EG	570410	300mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	15 mm Max
3400EG	570420	400mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	15 mm Max
3500EG	570430	500mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	15 mm Max
3600EG	570440	600mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	15 mm Max

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße (HS)	Statische Last 1 (F1)	Statische Last 2 (F2)	Statische Last 3 (F3)
---------------	---------------	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

3300EG	570410	13 mm	3700N	490N	390N
3400EG	570420	13 mm	3700N	490N	390N
3500EG	570430	13 mm	3700N	490N	390N
3600EG	570440	13 mm	3700N	490N	390N

Schraubendurchmesser (Sc): 8

X: 10.5 x 25 mm

D: 25 mm

Drehmoment (TQ): 30 N·m


E: 31.5 mm

A: 40 mm

B: 100 mm

C: 150 mm

DIAGRAMME

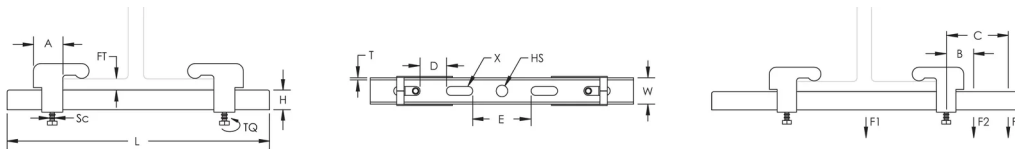

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

