

325M Befestigungswinkel



MERKMALE

Befestigung an der Wand oder an die Seite eines Trägers zur Abhängung einer Gewindestange

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Feuerverzinkt

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße (HS)	Höhe (H)	Länge (L)	Breite (W)	Dicke (T)
325M10HD	589295	11 mm	50 mm	50mm	50 mm	5 mm
325M12HD	589296	14 mm	50 mm	50mm	50 mm	6 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last
325M10HD	589295	2000N
325M12HD	589296	3000N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befolgen Sie beim Befestigen an der Struktur die vom Hersteller empfohlenen Auszugs- und Scherlasten. Befestigung nicht inbegriffen.

Gemäß der entsprechenden Norm installieren.

DIAGRAMME

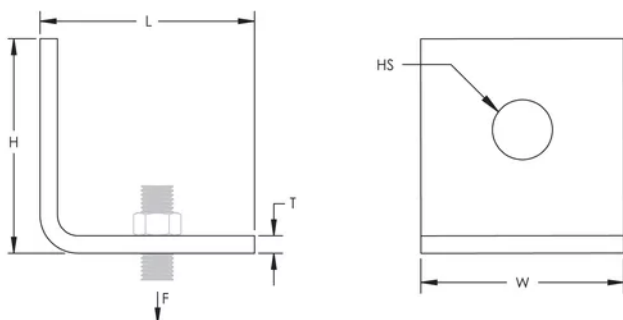

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

