

5000 Trägerklammer-Satz



MERKMALE

C-Schienen-System

Beinhaltet Trägerklammer und Schiene

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Feuerverzinkt


Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Kanaltyp	Stangengröße (RS)	Flanschstärke (FT)	Drehmoment (TQ)
5500HD	335020	500mm	E5	10	3 - 30 mm	30 N·m
5800HD	335040	800mm	E5	10	3 - 30 mm	30 N·m
5400HD	335010	400mm	E5	10	3 - 30 mm	30 N·m
5300HD	335000	300mm	E5	10	3 - 30 mm	30 N·m
5600HD	335030	600mm	E5	10	3 - 30 mm	30 N·m

A	Statische Last 1 F1	Statische Last 2 F2
100 mm	3500 N	850 N
200 mm	1750 N	400 N
300 mm	1100 N	250 N
400 mm	800 N	200 N
500 mm	700 N	175 N
600 mm	500 N	125 N

DIAGRAMME

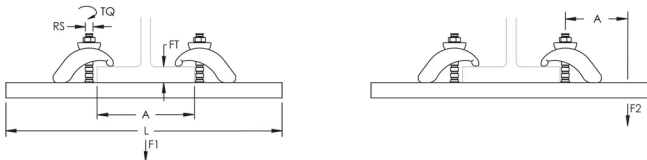

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

