

# BC-MSM Trägerklammer mit Schelle für Kabelschutzrohr , Seitenmontage



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Einfache Installation an Trägerflanschen

Macht Ausgleichsbiegungen des Kabelschutzrohrs überflüssig

Kabelschutzrohrschelle dreht sich um 360 °

## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** nVent CADDY Armour


**Material:** Federstahl

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Außendurchmesser (OD) | Flanschstärke (FT) | Drehmoment (TQ) | Statische Last | Zertifizierungen |
|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|
| EBC6MSM       | 172650        | 14 - 18 mm            | 16 mm Max          | 3 N·m           | 110N           |                  |
| EBC812MSM     | 160180        | 18 - 30 mm            | 16 mm Max          | 3 N·m           | 110N           | ITB              |

| Katalognummer | Artikelnummer | Außendurchmesser (OD) | Flanschstärke (FT) | Drehmoment (TQ) | Statische Last | Zertifizierungen |
|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|
| EBC16MSM      | 172660        | 23.4 - 35 mm          | 16 mm Max          | 3 N·m           | 110N           | ITB              |
| EBC20MSM      | 172670        | 35 - 42 mm            | 16 mm Max          | 3 N·m           | 110N           | ITB              |
| EBC24MSM      | 172680        | 42 - 50 mm            | 16 mm Max          | 3 N·m           | 110N           | ITB              |
| EBC32MSM      | 172690        | 50 - 60 mm            | 16 mm Max          | 3 N·m           | 110N           | ITB              |

## DIAGRAMME

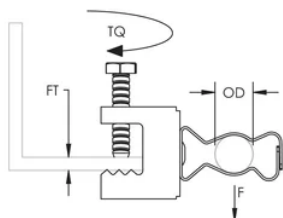

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

