

Montagesatz Trägerbefestigung



MERKMALE

Für Installationen, bei denen das Drahtseil nicht um den Stahlträger gelegt werden kann

Kann zwei Tragseilsysteme unter Einsatz jeder Ringmutter als Verankerungspunkt unterstützen

Der Montagesatz enthält Trägerklammern und Ringmuttern

Kann am oberen oder unteren Flansch von Stahlgitterbalken oder I-Trägern installiert werden

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Flanschstärke (FT)	Stangengröße (RS)	Statische Last 1 (F1)
SLBM12	196852	Stahl	Electrogalvanisiert, Feuerverzinkt	10 - 20 mm	12	400N


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last 2 (F2)	Statische Last 3 (F3)
SLBM12	196852	700N	800N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die statische Last 1 stellt eine Punktbelastung im Zentrum der Tragseilsinstallation dar. Die statische Last 2 stellt eine verteilte Zwei- oder Dreipunktlast an dem Tragseilsinstallation dar. Die statische Last 3 stellt eine verteilte Vier- oder Mehrpunktlast an dem Tragseilsinstallation dar.

DIAGRAMME

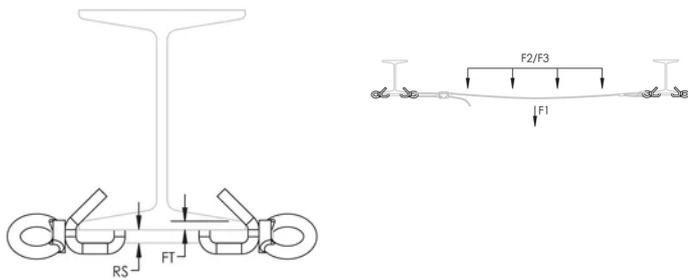

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

