

Bolzenspreizanker, ungerissener Beton



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Schwerlast – Bolzenanker

Für nicht gerissenen Beton

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl


Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Gewindegröße (TS)	Länge (L)	Verankerungstiefe	A	Bohrerdurchmesser
CAH10070	402607	M10	70mm	60 mm	3 mm	10mm
CAH08060	402602	M8	60mm	47 mm	3 mm	8mm

Charakteristische axiale Last gemäß ETA-05/0242

Teilenummer	Gerissener Beton C20/25	Ungerissener Beton C20/25
CAH08060	-	4.8 kN
CAH10070	-	6.4 kN

DIAGRAMME

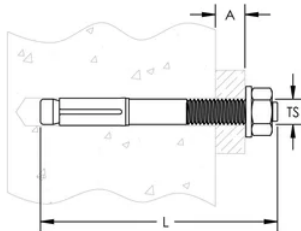

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

