

# Strangleitungsaussteifung zur Befestigung an Gewindestangen



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Einfacheres Abmessen und Schneiden der Gewindestange dank Quick Grip-Klammer

Gewindestange muss nicht mehr auf die genaue Länge zugeschnitten werden.

Funktioniert mit roh geschnittenen Gewindestangen, das Entgraten am Ende zum Rohr kann entfallen

Die Gewindestange kann über oder unter dem Leitungsrohr installiert werden

Durch den Abreißkopf wird das richtige Drehmoment sichergestellt und die Inspektion vereinfacht

## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt

**Material:** Stahl

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	Außendurchmesser (OD)	Stangengröße (RS)	Höhe (H)	Länge (L)
---------------	---------------	-------	-----------------------	-------------------	----------	-----------

CSB BRP0200E G	404480	50	60.3 mm	10, 12	100.3 mm	68.3mm
CSB BRP0125E G	404478	32	42.2 mm	10, 12	82.6 mm	50mm
CSB BRP0100E G	404477	25	33.4 mm	10, 12	73.7 mm	41.4mm
CSB BRP0150E G	404479	40	48.3 mm	10, 12	88.9 mm	56.1mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)
CSB BRP0200EG	404480	22.2 mm
CSB BRP0125EG	404478	22.2 mm
CSB BRP0100EG	404477	22.2 mm
CSB BRP0150EG	404479	22.2 mm

## DIAGRAMME

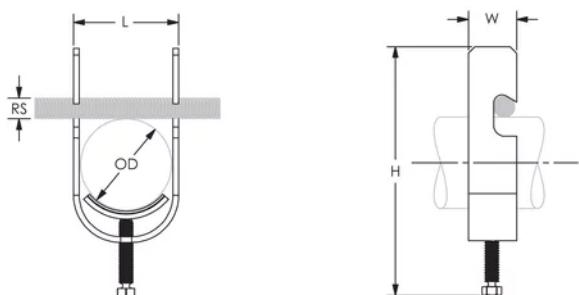

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

**Nordamerika**

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

**Europa**

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

**Europa**

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**   **ERICO**   **HOFFMAN**   **ILSCO**   **SCHROFF**   **TRACHTE**

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

[nVent.com/CADDY](http://nVent.com/CADDY) | 3

