

Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder-Halter, aussen



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Befestigung von Kabeln an Trägerflanschen

Erfordert nur einen Hammer zur Installation

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2						
Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Flanschstärke (FT)	A	B
2H4CT	178510	Federstahl	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	9 mm	2 mm
4H1318CT	178545	Federstahl	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	9 mm	2 mm
4H24CT	178520	Federstahl	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H24CTR5	191021	Federstahl	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	9 mm	2 mm


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Flanschstärke (FT)	A	B
4H24CTS1	160500	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H58CT	178530	Federstahl	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H58CTR5	191022	Federstahl	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H58CTS1	170430	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H58CTSP25	172360	Federstahl	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H912CT	178540	Federstahl	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H912CTR5	191023	Federstahl	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H912CTS1	170700	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H912CTSP25	172390	Federstahl	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last	Zertifizierungen
2H4CT	178510	150N	ITB
4H1318CT	178545	150N	
4H24CT	178520	150N	ITB
4H24CTR5	191021	150N	
4H24CTS1	160500	150N	
4H58CT	178530	150N	ITB
4H58CTR5	191022	150N	
4H58CTS1	170430	150N	

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last	Zertifizierungen
4H58CTSP25	172360	150N	
4H912CT	178540	150N	ITB
4H912CTR5	191023	150N	
4H912CTS1	170700	150N	
4H912CTSP25	172390	150N	

DIAGRAMME

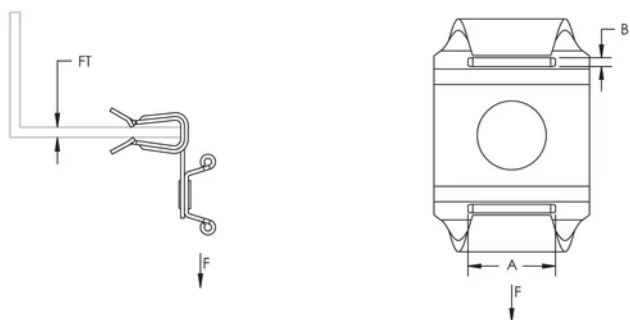

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

