

Flanschklipp zum Aufschlagen mit Kabelbinder-Halter, innen



MERKMALE

Zur Befestigung von Kabeln an Trägerflanschen

Erfordert nur einen Hammer zur Installation

An der Trägerinnenseite installiert um ein Abreißen zu vermeiden

SPEZIFIKATIONEN


Oberfläche: nVent CADDY Armour

Material: Federstahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Flanschstärke (FT)	A	B	Statische Last
4H24CTIN	160470	3 - 8 mm	9 mm	2 mm	150N
4H912CTIN	160490	14 - 20 mm	9 mm	2 mm	150N
4H58CTIN	160480	8 - 14 mm	9 mm	2 mm	150N

DIAGRAMME

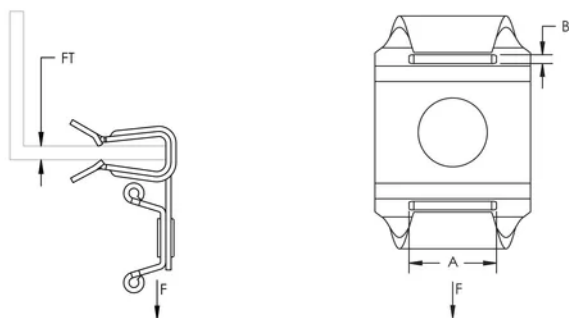

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

