

ECN Mutter für C- Schiene E5



MERKMALE

Schienenmutter für C-Profile

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Stangengröße (RS)	Dicke (T)	A
E5CN6S4	335200	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		6	5 mm	22 mm
E5CN6HD	335170	Stahl	Feuerverzinkt	6	5 mm	22 mm
E5CN10HD	335190	Stahl	Feuerverzinkt	10	6 mm	22 mm
E5CN8HD	335180	Stahl	Feuerverzinkt	8	6 mm	22 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	B
E5CN6S4	335200	13 mm
E5CN6HD	335170	13 mm


Katalognummer	Artikelnummer	B
E5CN10HD	335190	13 mm
E5CN8HD	335180	13 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Schiebekraft F2 ist für alle Arten von Muttern und T-Bolzen für das C-Schienen-System auf 600 N begrenzt.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E5	2600 N

DIAGRAMME

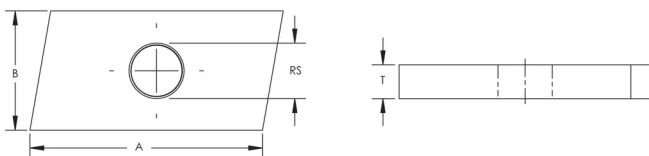

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

