

ECN Universalmutter



MERKMALE

Universal-Schienenmutter für C-Profile

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/1


| Katalognummer | Artikelnummer | Kanaltyp | Stangengröße (RS) | Dicke (T) | A | B |
|---------------|---------------|------------------------------|-------------------|-----------|-------|-------|
| ECNUNI08 | 585440 | E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 | 8 | 4 mm | 24 mm | 15 mm |
| ECNUNI10 | 585450 | E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 | 10 | 4 mm | 24 mm | 15 mm |
| ECNUNI06 | 585430 | E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4 | 6 | 4 mm | 24 mm | 15 mm |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Schiebekraft F2 ist für alle Arten von Muttern und T-Bolzen für das C-Schienen-System auf 600 N begrenzt.

| Nuts and T-Bolts for C-channel System | |
|---------------------------------------|------------------|
| C-Channel Type | Pullout Force F1 |
| E0 | 1100 N |
| E0L | 800 N |
| E1 | 2300 N |
| E2 | 1200 N |
| E2L | 1200 N |
| E3 | 1300 N |
| E4 | 1300 N |

DIAGRAMME

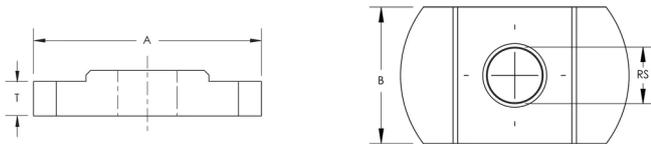

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

