

# EM-HEX Gewindestangenverbinder



## SPEZIFIKATIONEN


**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt

**Material:** Stahl

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Stangengröße (RS) | Länge (L) | Statische Last |
|---------------|---------------|-------------------|-----------|----------------|
| 025M16EG      | 592336        | M16               | 30mm      | 7000N          |
| 025M10EG      | 592350        | M10               | 30mm      | 2800N          |
| 025M8EG       | 592340        | M8                | 30mm      | 1800N          |
| 025M6EG       | 592305        | M6                | 30mm      | 900N           |
| 025M12EG      | 592335        | M12               | 30mm      | 4000N          |

## DIAGRAMME

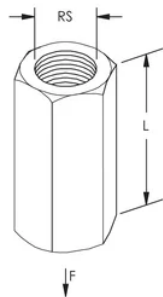

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

