

# Vierloch-Außenverbinder



## MERKMALE

Zum Herstellen von Metallrahmen mit nVent CADDY Eristrut Schienen

## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Feuerverzinkt


**Material:** Stahl

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Typ<br>Strutmontageschiene | Lochgröße<br>(HS) | Dicke (T) | A      | B     |
|---------------|---------------|----------------------------|-------------------|-----------|--------|-------|
| ZUA407        | 387820        | A (41 x 41 mm)             | 13 mm             | 6 mm      | 184 mm | 20 mm |
| ZUA406        | 387810        | C (21 x 41 mm)             | 13 mm             | 6 mm      | 184 mm | 20 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | C     |
|---------------|---------------|-------|
| ZUA407        | 387820        | 48 mm |
| ZUA406        | 387810        | 48 mm |

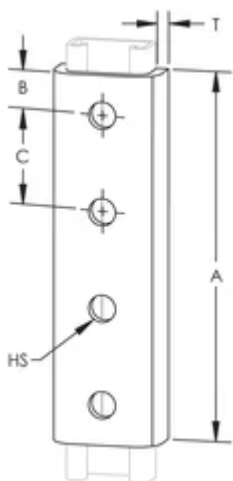

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

