



Flanschklipp zum Aufschlagen, seitliche Montage

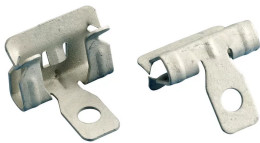

ZERTIFIZIERUNGEN

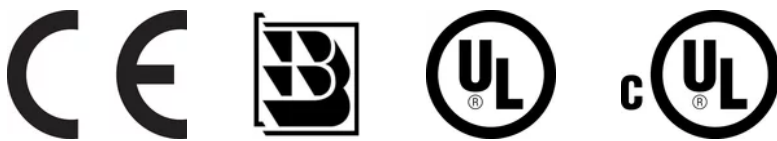

MERKMALE

Bietet eine Befestigung für Draht, nVent CADDY Speed Link oder andere Baugruppen an Flansche und Profile

Passt zu den meisten Trägern

Wird einfach mit einem Hammer installiert

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Flanschstärke (FT)	Lochgröße (HS)	Statische Last
2H4	170010	Federstahl	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	7.1 mm	700N
4H24R5	191018	Federstahl	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N
4H24S1	179610	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	7.1 mm	650N


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Flanschstärke (FT)	Lochgröße(HS)	Statische Last
4H24SP25	172320	Federstahl	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N
4H24	170020	Federstahl	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N
4H1318	170045	Federstahl	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	7.1 mm	900N
4H58	170030	Federstahl	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N
4H58R5	191019	Federstahl	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N
4H58SP25	172350	Federstahl	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N
4H912	170040	Federstahl	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N
4H912R5	191045	Federstahl	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N
4H912SP25	172380	Federstahl	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N
4H58S1	179620	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	7.1 mm	650N
4H912S1	179630	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	7.1 mm	650N

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Zertifizierungen
2H4	170010	ITB, UL, cUL
4H24R5	191018	UL, cUL, CE, 4H, EM, EBC
4H24S1	179610	
4H24SP25	172320	CE, 4H, EM, EBC
4H24	170020	cUL, CE, 4H, EM, EBC, ITB, UL
4H1318	170045	UL, cUL

Katalognummer	Artikelnummer	Zertifizierungen
4H58	170030	CE, 4H, EM, EBC, ITB, UL, cUL
4H58R5	191019	cUL, CE, 4H, EM, EBC, UL
4H58SP25	172350	CE, 4H, EM, EBC
4H912	170040	CE, 4H, EM, EBC, cUL, ITB, UL
4H912R5	191045	cUL, CE, 4H, EM, EBC, UL
4H912SP25	172380	CE, 4H, EM, EBC
4H58S1	179620	
4H912S1	179630	

DIAGRAMME

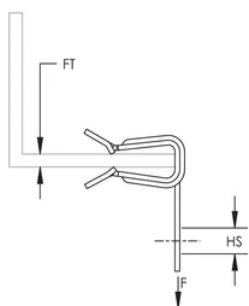

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

