


Flanschklipp zum Aufschlagen, vertikale Montage mit Gewindestift

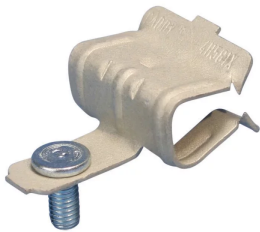

MERKMALE

Kann zur Befestigung von Verteilerdosen, Befestigungsmitteln oder sonstigen Anwendungen an Trägerflanschen aus verwendet werden

Unverlierbarer Gewindestift minimiert den Bedarf an zusätzlichen Bauteilen

Passt zu den meisten Trägern

Erfordert nur einen Hammer zur Installation

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Flanschstärke (FT)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)
4H24IM11	170140	Spring Stahl, Stahl	nVent CADDY Armour, Electro galvanized	3 - 8 mm	6	11mm
4H58IM11	170160	Spring Stahl, Stahl	nVent CADDY Armour, Electro galvanized	8 - 14 mm	6	11mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last
4H24IM11	170140	150N

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last
4H58IM11	170160	150N

DIAGRAMME

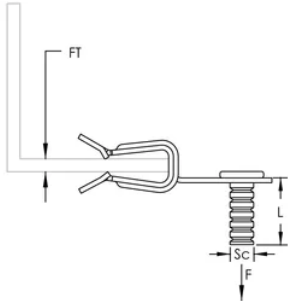

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

