

HW Deckenmutter für Schwalbenschwanz Trapezdecken



MERKMALE

Trapezmutter zur Aufhängung unter Stahldecken

Einfach zu installieren

Passt zu mehreren Verbunddeckenprofilen

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stangengröße (RS)	Winkel (a)	A	B	C
PHWC6	196240	6	25 °	18 mm	9.5 mm	9.5 mm
PHWC8	196250	8	25 °	18 mm	9.5 mm	9.5 mm
HW10	187290	10	15 °	25 mm	12 mm	12 mm
HW8	187280	8	15 °	25 mm	12 mm	12 mm
HW6	187270	6	15 °	25 mm	12 mm	12 mm


Katalognummer	Artikelnummer	Stangengröße (RS)	Winkel (a)	A	B	C
HW12	187300	12	15 °	25 mm	16 mm	16 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last
PHWC6	196240	1200N
PHWC8	196250	1700N
HW10	187290	2100N
HW8	187280	1700N
HW6	187270	1200N
HW12	187300	2100N

Metal Decking Compatibility for Wedge Nuts								
Part Number		HW4	HW6	HW8	HW10	HW12	PHWC6	PHWC8
TATA	Comflor 51+	X	X	X	X	X		
	Comflor 60/75						X	X
	Comflor 80/95						X	X
	Ribdeck 80						X	X
SMD	R51+	X	X	X	X	X		
KINGSPAN	Multideck 50	X	X	X	X	X		
CMF	Metfloor 55	X	X	X	X	X		

DIAGRAMME

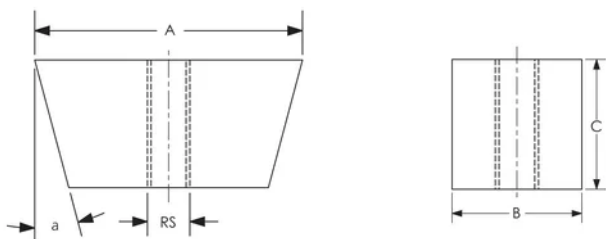

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

