

# Trägerklammer für Strutschienen mit Schraube, innenliegend



## MERKMALE

U-Form-Klipp zur Befestigung der Montageschienenrückseite an einen Träger

Sechskantschraube inklusive

Paarweise Montage erforderlich

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Flanschstärke (FT)	Breite (W)	Schraubendurchmesser (Sc)
ZT606HDEG	313270	Stahl	Feuerverzinkt, Electrogalvanisiert	28 mm Max	30 mm	10

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last
ZT606HDEG	313270	2900N

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die statische Last basiert auf einem Paar Strutmontageschienenträgerklammern.

Berücksichtigen Sie bei der Berechnung der Flanschdicke die Strutmontageschienenendicke.

## DIAGRAMME

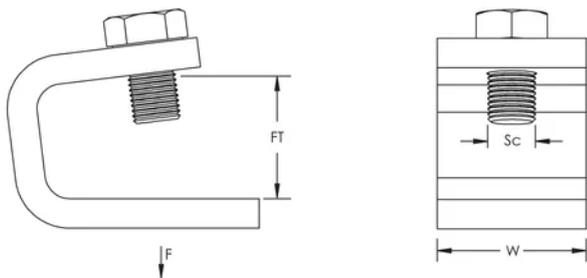

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

