

J-TI/T Gewindestangenbefestigung mit C Pfettenklipp



MERKMALE

Befestigung an Balken und C-Dachpfetten

Gewindestangenträger

Gewindestangenhänger kann vertikal nach unten bewegt werden

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: nVent CADDY Armour


Material: Federstahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße (HS)	Lochtyp	Flanschstärke (FT)	A	Statische Last
J1T10	160220	11 mm	Blank	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J1M6TI	174870	6 mm	Mit Gewinde	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J1M8TI	174960	8 mm	Mit Gewinde	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J1M10TI	175050	10 mm	Mit Gewinde	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J2M8TI	174970	8 mm	Mit Gewinde	4.0 - 6.5 mm	10 mm Min	700N

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße(HS)	Lochtyp	Flanschstärke (FT)	A	Statische Last
J2M10TI	175060	10 mm	Mit Gewinde	4.0 - 6.5 mm	10 mm Min	700N
J2M6TI	174880	6 mm	Mit Gewinde	4.0 - 6.5 mm	10 mm Min	700N

DIAGRAMME

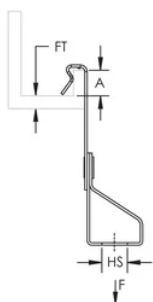

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

