

# Klipp ohne Hebelmomente



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Keine Hebelwirkung an Befestigungen und Fixpunkten

Erfüllte die Anforderungen von CEN/TS 17551:2021 für seismische Aussteifungen.

## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt

**Material:** Stahl

Table 1/1


| Katalognummer | Artikelnummer | Stützengröße  | Lochgröße (HS) | UL-gelistete Last |
|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| CSBNPC38      | 402528        | #12, #18, #36 | 11 mm          | 8490N             |
| CSBNPC12      | 402208        | #12, #18, #36 | 14 mm          | 8490N             |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Rohr zur Aussteifung nicht enthalten.

| Belastung nach UL |             |               |
|-------------------|-------------|---------------|
| Teilenummer       | Aussteifung | Tragfähigkeit |
| CSBNPC38          | CSB12CBL    | 1859 N        |
|                   | CSB18CBL    | 3434 N        |
|                   | CSB36CBL    | 8496 N        |
| CSBNPC12          | CSB12CBL    | 1859 N        |
|                   | CSB18CBL    | 3434 N        |
|                   | CSB36CBL    | 8496 N        |
| CSBNPC58          | CSB12CBL    | 1859 N        |
|                   | CSB18CBL    | 3434 N        |
|                   | CSB36CBL    | 8496 N        |

## DIAGRAMME

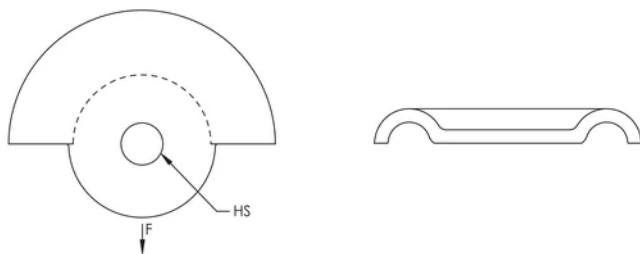

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

