

nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Die gebördelte Kante am Schellenkörper verhindert das Abrutschen der Gummieinlage und vermeidet Korrekturen während der Installation

Kunststoffscheiben verhindern das Herausfallen der Schrauben bei der Installation

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Die längeren Flansche erleichtern den Zugang zu den Schrauben beim Festziehen

Die Kombimutter kann an M8 und M10 Gewindestange angehängt werden, was die Materialhandhabung erleichtert

Die Schraubenlängen sind an die ausgeweiteten Klemmbereiche angepasst, damit wird die Lagerhaltung optimiert

Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1

Entspricht DIN 4109 für Lärmisolierungsdesign

In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert

SPEZIFIKATIONEN

Farbe:	Schwarz
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Temperatur:	-50 to 110 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)	Breite (W)
MFD015	586001	Stahl, EPDM-SBR Rubber	11 - 15 mm	8	M8, M10	20 mm
MFD019	586002	Stahl, EPDM-SBR Rubber	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm
MFD025	586003	Stahl, EPDM-SBR Rubber	19 - 25 mm	15	M8, M10	20 mm
MFD031	586004	Stahl, EPDM-SBR Rubber	25 - 31 mm	20	M8, M10	20 mm
MFD037	586005	Stahl, EPDM-SBR Rubber	31 - 37 mm	25	M8, M10	20 mm
MFD044	586006	Stahl, EPDM-SBR Rubber	37 - 44 mm	32	M8, M10	20 mm
MFD050	586007	Stahl, EPDM-SBR Rubber	44 - 50 mm	40	M8, M10	20 mm
MFD058	586008	Stahl, EPDM-SBR Rubber	50 - 58 mm		M8, M10	20 mm
MFD068	586009	Stahl, EPDM-SBR Rubber	58 - 68 mm	50	M8, M10	20 mm
MFD078	586010	Stahl, EPDM-SBR Rubber	68 - 78 mm	65	M8, M10	23 mm
MFD088	586011	Stahl, EPDM-SBR Rubber	78 - 88 mm		M8, M10	23 mm
MFD098	586012	Stahl, EPDM-SBR Rubber	88 - 98 mm	80	M8, M10	23 mm
MFD108	586013	Stahl, EPDM-SBR Rubber	98 - 108 mm	90	M8, M10	23 mm
MFD118	586014	Stahl, EPDM-SBR Rubber	108 - 118 mm	100	M8, M10	23 mm
MFD128	586015	Stahl, EPDM-SBR Rubber	118 - 128 mm		M8, M10	23 mm
MFD138	586016	Stahl, EPDM-SBR Rubber	128 - 138 mm		M8, M10	23 mm
MFD148	586017	Stahl, EPDM-SBR Rubber	138 - 148 mm	125	M8, M10	25 mm
MFD160	586018	Stahl, EPDM-SBR Rubber	150 - 160 mm		M8, M10	25 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)	Breite (W)
MFD170	586019	Stahl, EPDM-SBR Rubber	160 - 170 mm	150	M8, M10	25 mm
MFD200	586020	Stahl, EPDM-SBR Rubber	190 - 200 mm		M8, M10	27 mm
MFD215	586021	Stahl, EPDM-SBR Rubber	205 - 215 mm		M8, M10	27 mm
MFD225	586022	Stahl, EPDM-SBR Rubber	215 - 225 mm	200	M8, M10	27 mm
MFD250	586023	Stahl, EPDM-SBR Rubber	239 - 250 mm		M8, M10	30 mm
MFD275	586024	Stahl, EPDM-SBR Rubber	265 - 275 mm	250	M8, M10	30 mm
MFD319	586025	Stahl, EPDM-SBR Rubber	309 - 319 mm		M8, M10	30 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
MFD015	586001	1 mm	6	17mm	1000N
MFD019	586002	1 mm	6	17mm	1000N
MFD025	586003	1 mm	6	22mm	1000N
MFD031	586004	1 mm	6	22mm	1000N
MFD037	586005	1 mm	6	22mm	1000N
MFD044	586006	1 mm	6	27mm	1000N
MFD050	586007	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFD058	586008	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFD068	586009	1.25 mm	6	32mm	1500N

Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
MFD078	586010	1.5 mm	6	32mm	2000N
MFD088	586011	1.5 mm	6	32mm	2000N
MFD098	586012	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFD108	586013	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFD118	586014	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFD128	586015	2 mm	6	37mm	3000N
MFD138	586016	2 mm	6	37mm	3000N
MFD148	586017	2 mm	6	37mm	3200N
MFD160	586018	2 mm	6	37mm	3200N
MFD170	586019	2 mm	6	37mm	3200N
MFD200	586020	2.25 mm	6	37mm	3600N
MFD215	586021	2.25 mm	6	37mm	3600N
MFD225	586022	2.25 mm	6	37mm	3600N
MFD250	586023	2.5 mm	6	37mm	4000N
MFD275	586024	2.5 mm	6	37mm	4000N
MFD319	586025	2.5 mm	6	37mm	4000N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Einlage besteht aus EPDM Gummi.

DIAGRAMME

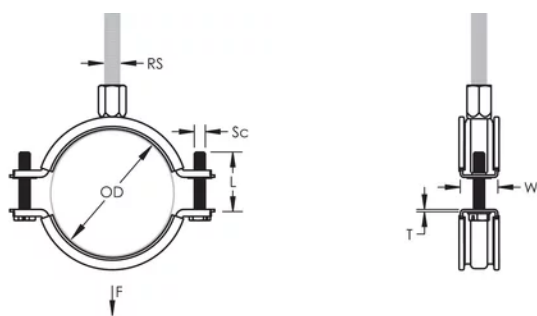

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

