

nVent CADDY Macrofix Plus mit Schallschutzeinlage



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Der vergrößerte Öffnungswinkel ist für alle Standard Rohrdurchmesser geeignet

Das Schnellverschlusssystem verhindert ein zufälliges Öffnen, wenn das Rohr bewegt oder justiert wird

Das Schnellverschlusssystem lässt sich einfach mit einer Hand schließen

Die gebördelte Kante am Schellenkörper verhindert das Abrutschen der Gummieinlage und vermeidet Korrekturen während der Installation

Der verpresste Gewindeabschnitt an der Spitze der Schraube verhindert, dass sie während der Installation herausfällt

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Die längeren Flansche erleichtern den Zugang zu den Schrauben beim Festziehen

Die Kombimutter kann an M8 und M10 Gewindestange angehängt werden, was die Materialhandhabung erleichtert

Die Schraubenlängen sind an die ausgeweiteten Klemmbereiche angepasst, damit wird die Lagerhaltung optimiert

Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1

Entspricht DIN 4109 für Lärmisolierungsdesign

In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert

SPEZIFIKATIONEN

Temperatur: -50 to 110 °C
Farbe: Schwarz
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt
Material: Stahl;EPDM-SBR-Gummi

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Stangengröße (RS)	NB/DN	Breite (W)	Dicke (T)
MFP031	586704	25 - 31 mm	M8, M10	20	20 mm	1 mm
MFP044	586706	37 - 44 mm	M8, M10	32	20 mm	1 mm
MFP037	586705	31 - 37 mm	M8, M10	25	20 mm	1 mm
MFP019	586702	15 - 19 mm	M8, M10	10	20 mm	1 mm
MFP025	586703	19 - 25 mm	M8, M10	15	20 mm	1 mm
MFP015	586701	11 - 15 mm	M8, M10	8	20 mm	1 mm
MFP051	586707	45 - 51 mm	M8, M10	40	21 mm	1.25 mm
MFP068	586709	58 - 68 mm	M8, M10	50	21 mm	1.25 mm
MFP058	586708	50 - 58 mm	M8, M10		21 mm	1.25 mm
MFP088	586711	78 - 88 mm	M8, M10		23 mm	1.5 mm
MFP078	586710	68 - 78 mm	M8, M10	65	23 mm	1.5 mm
MFP098	586712	88 - 98 mm	M8, M10	80	23 mm	1.75 mm
MFP118	586714	108 - 118 mm	M8, M10	100	23 mm	1.75 mm
MFP108	586713	98 - 108 mm	M8, M10	90	23 mm	1.75 mm
MFP138	586716	128 - 138 mm	M8, M10		23 mm	2 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Stangengröße (RS)	NB/DN	Breite (W)	Dicke (T)
MFP170	586719	160 - 170 mm	M8, M10	150	25 mm	2 mm
MFP160	586718	150 - 160 mm	M8, M10		25 mm	2 mm
MFP128	586715	118 - 128 mm	M8, M10		23 mm	2 mm
MFP148	586717	138 - 148 mm	M8, M10	125	25 mm	2 mm
MFP215	586721	205 - 215 mm	M8, M10		27 mm	2.25 mm
MFP200	586720	190 - 200 mm	M8, M10		27 mm	2.25 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
MFP031	586704	6	32mm	1000N
MFP044	586706	6	37mm	1000N
MFP037	586705	6	32mm	1000N
MFP019	586702	6	27mm	1000N
MFP025	586703	6	32mm	1000N
MFP015	586701	6	27mm	1000N
MFP051	586707	6	37mm	1500N
MFP068	586709	6	40mm	1500N
MFP058	586708	6	37mm	1500N
MFP088	586711	6	40mm	2000N

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
MFP078	586710	6	40mm	2000N
MFP098	586712	6	45mm	2500N
MFP118	586714	6	50mm	2500N
MFP108	586713	6	45mm	2500N
MFP138	586716	6	50mm	3000N
MFP170	586719	6	50mm	3200N
MFP160	586718	6	50mm	3200N
MFP128	586715	6	50mm	3000N
MFP148	586717	6	50mm	3200N
MFP215	586721	6	50mm	3600N
MFP200	586720	6	50mm	3600N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Einlage besteht aus EPDM Gummi.

DIAGRAMME

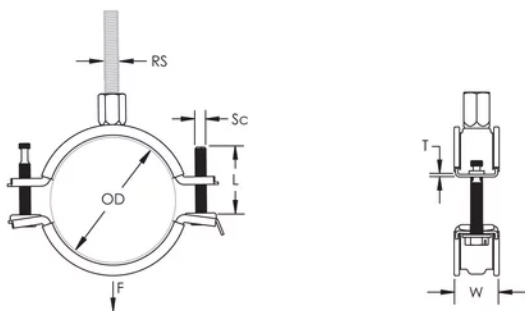

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

