

nVent CADDY Pyramid Universalträger



MERKMALE

Selbstsichernde Edelstahlmuttern ermöglichen eine anwendungsspezifische Befestigung an der Trägerbasis, einschließlich der einfachen Befestigung von Edelstahlmontageschienen, Gewindestangen oder projektspezifischen Befestigungselementen

Die geschäumte Auflage bietet eine geringe Abriebfläche für besseren Schutz der Dachhaut

Kompatibel mit Dachflächen, einschließlich Einzellagen, bituminösen Materialien, Metall und Spritzschaum

Bietet überlegene Lastverteilung, selbst bei unebenen Dachoberflächen

Das in mehreren Größen und mit unterschiedlicher Tragfähigkeit erhältliche System lässt sich anwendungsspezifisch anpassen

Mit quadratischen Aufnahmen für Montageschienen zur Erstellung eines 12" (305 mm) breiten H-Rahmens (nur PBU16)

Basis besteht aus UV-stabilisiertem thermoplastischem Material

SPEZIFIKATIONEN

Sicherheitsfaktor statische Last: 3:1

Temperatur: -45 to 65 °C

Material: Polyethylen;Polypropylen;Edelstahl 18-8 (EN 1.4305)

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Höhe (H)	Breite (W)	Gewindegröße (TS)
PBU6M	360495	140 mm	196 mm	102 mm	150 mm	M10
PBU10M	360496	254 mm	318 mm	102 mm	201 mm	M10

Katalognummer	Artikelnummer	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Höhe (H)	Breite (W)	Gewindegröße (TS)
PBU16M	360497	406 mm	480 mm	102 mm	201 mm	M10

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bohrlochanzahl	A	B	Oberfläche	Statische Last
PBU6M	360495	3	114 mm	57 mm	26452mm ²	1330N
PBU10M	360496	2	218 mm		59355mm ²	4450N
PBU16M	360497	2	165 mm		91613mm ²	6670N

DIAGRAMME

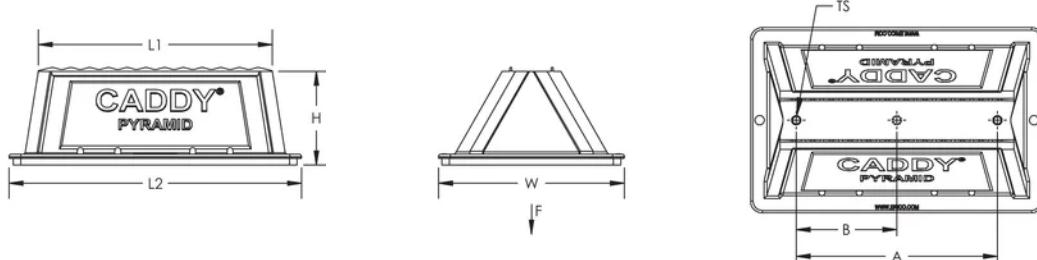

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annulierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

nVent.com/CADDY | 3

