

nVent CADDY Rod Lock Ankerschraube



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zum Gebrauch mit Beton und Vollziegel

Vorgefertigte Bauteile mit Gewindestangen lassen sich leicht anheben und einstecken; das spart Zeit und Geld

Funktioniert mit leicht beschädigtem Gewinde und kleinen Graten auf der Gewindestange

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stangengröße (RS)	B	C	Länge (L)	Bohrerdurchmesser
CRLAM8EG	390009	8	32 mm	22 mm	72mm	8mm
CRLAM10EG	390010	10	32 mm	22 mm	72mm	8mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bohrlochtiefe	Statische Last	Zertifizierungen
CRLAM8EG	390009	50mm	2900N	ITB
CRLAM10EG	390010	50mm	2900N	FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB

DIAGRAMME

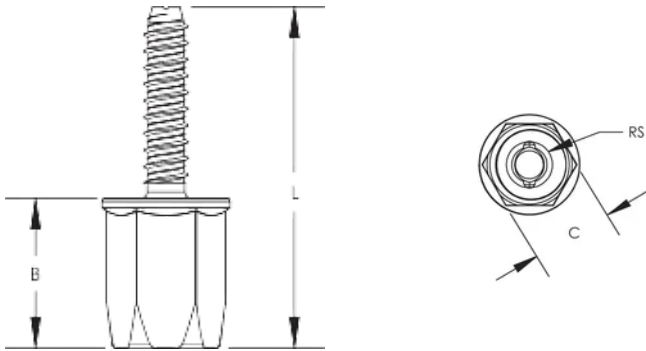

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

