

nVent CADDY Rod Lock Trägerklammern



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Vorgefertigte Bauteile mit Gewindestangen lassen sich leicht anheben und einstecken; das spart Zeit und Geld

Dank der mühelosen „Eindrücken und fertig“-Funktion können Monteure die Gewindestange einfach durch das Montageloch schieben, wo sie sofort einrastet

Die Sperrmutter kann mit dem Finger angezogen werden um die Gewindestange zu fixieren

Funktioniert mit leicht beschädigtem Gewinde und kleinen Graten auf der Gewindestange

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 23), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS-SP-58 (Type 19 and 23)

SPEZIFIKATIONEN

Material: Gusseisen
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stangengröße (RS)	Flanschstärke (FT)	Höhe (H)	Länge (L)	Breite (W)
CRLBM8EG	390001	M8	3 - 10 mm	30 mm	52.3mm	25.3 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Stangengröße (RS)	Flanschstärke (FT)	Höhe (H)	Länge (L)	Breite (W)
CRLBM10EG	390002	M10	3 - 10 mm	30 mm	52.3mm	25.3 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	A	Statische Last 1 (F1)	Statische Last 2 (F2)
CRLBM8EG	390001	24.9 mm	1100N	1400N
CRLBM10EG	390002	24.9 mm	1100N	2200N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Statische Last 1 für 3 mm bis 5 mm Flanschstärke. Statische Last 2 für 6 mm bis 10 mm Flanschstärke.

DIAGRAMME

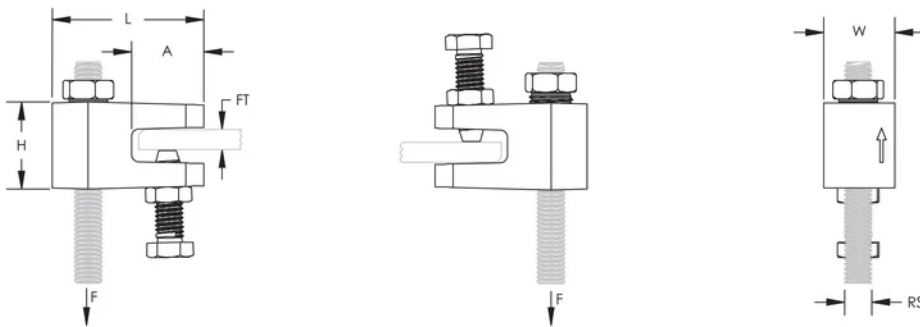

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

