

nVent CADDY Rod Lock Schienenmutter



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Ermöglicht die schnelle, universelle Befestigung der Gewindestange und der zugehörigen Teile an Standardmontageprofilen

Kann zur Vorfertigung von Baugruppen verwendet werden, die sich dann schnell auf zuvor installierte Gewindestangen schieben lassen

Funktioniert mit leicht beschädigtem Gewinde und kleinen Gratzen auf der Gewindestange

SPEZIFIKATIONEN

Material: Gusseisen
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stangengröße (RS)	B	C	D	Länge (L)
CRLSM10EG	390004	10	35 mm	19.5 mm	13.5 mm	23mm
CRLSM8EG	390003	8	35 mm	19.5 mm	13.5 mm	23mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last
CRLSM10EG	390004	3750N
CRLSM8EG	390003	2750N

DIAGRAMME

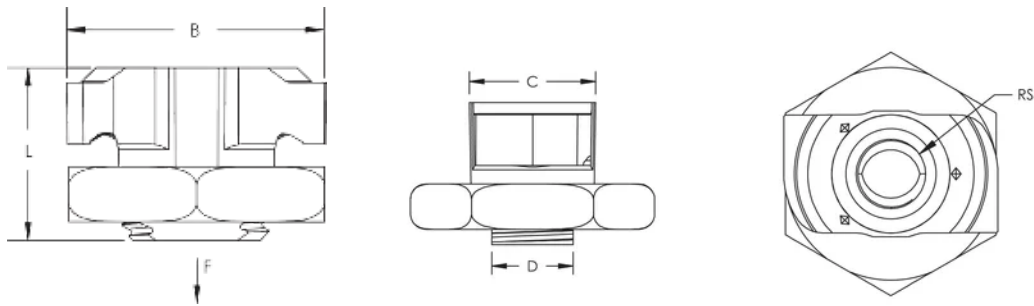

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

