

nVent CADDY Speed Link LD Verschluss



MERKMALE

Der kleine Verschluss ist nahezu unsichtbar

Geeignet für 1,5 mm nVent CADDY Speed Link Stahlseil

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Durchmesser Stahlseil	Höhe (H)	Breite (W)
SLJR200	196008	Edelstahl 304 (EN 1.4301)	1.5 mm	19 mm	12.7 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die 1,5 mm Verschlüsse dürfen nur mit dem Stahlseil SLC15L1000SP und SLC15L50MSP oder allen anderen 1,5 mm nVent CADDY Speed Link Zubehörteilen verwendet werden. Nicht mit anderen Stahlseilen benutzen.

DIAGRAMME

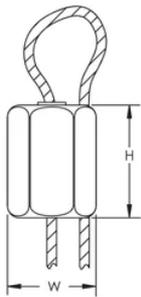

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

