

# nVent CADDY Speed Link SLK mit Gewindeanschluss



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und die vormontierte Gewindeschraube

Zur Befestigung und Bauteilen mit Gewindeankern oder anderen Maschinengewinden

Zur direkten Verbindung mit Montagetrapezen, Beleuchtungskörpern, Schildern oder SHKL Elementen

## SPEZIFIKATIONEN

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Sicherheitsfaktor statische Last:</b> | 5:1                     |
| <b>Oberfläche:</b>                       | Elektrolytisch verzinkt |
| <b>Entspricht:</b>                       | SMACNA HVAC-DCS         |

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material                                  | Durchmesser Stahlseil | Länge Stahlseil | Stangengröße (RS) | Schraubenlänge (L) |
|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| SLK15L1SEM6   | 196564        | Steel,<br>Polypropylene,<br>Zinklegierung | 1.5 mm                | 1m              | 6                 | 25mm               |


| Katalognummer | Artikelnummer | Material                                  | Durchmesser<br>Stahlseil | Länge Stahlseil | Stangengröße<br>(RS) | Schraubenlänge (L) |
|---------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| SLK15L1SEM8   | 196565        | Steel,<br>Polypropylene,<br>Zinklegierung | 1.5 mm                   | 1m              | 8                    | 45mm               |
| SLK15L2SEM6   | 196566        | Steel,<br>Polypropylene,<br>Zinklegierung | 1.5 mm                   | 2m              | 6                    | 25mm               |
| SLK15L2SEM8   | 196567        | Steel,<br>Polypropylene,<br>Zinklegierung | 1.5 mm                   | 2m              | 8                    | 45mm               |
| SLK15L3SEM6   | 196568        | Steel,<br>Polypropylene,<br>Zinklegierung | 1.5 mm                   | 3m              | 6                    | 25mm               |
| SLK15L3SEM8   | 196570        | Steel,<br>Polypropylene,<br>Zinklegierung | 1.5 mm                   | 3m              | 8                    | 45mm               |
| SLK2L2SEM8    | 196559        | Steel,<br>Polypropylene,<br>Zinklegierung | 2 mm                     | 2m              | 8                    | 45mm               |
| SLK2L3SEM8    | 196561        | Steel,<br>Polypropylene,<br>Zinklegierung | 2 mm                     | 3m              | 8                    | 45mm               |
| SLK2L5SEM6    | 196562        | Steel,<br>Polypropylene,<br>Zinklegierung | 2 mm                     | 5m              | 6                    | 25mm               |
| SLK2L5SEM8    | 196563        | Steel,<br>Polypropylene,<br>Zinklegierung | 2 mm                     | 5m              | 8                    | 45mm               |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Höhe (H) | Breite (W) | Dicke (T) | Winkel (a) | Statische Last |
|---------------|---------------|----------|------------|-----------|------------|----------------|
| SLK15L1SEM6   | 196564        | 55 mm    | 19 mm      | 12.5 mm   | 90 ° Max   | 195N           |
| SLK15L1SEM8   | 196565        | 55 mm    | 19 mm      | 12.5 mm   | 90 ° Max   | 195N           |
| SLK15L2SEM6   | 196566        | 55 mm    | 19 mm      | 12.5 mm   | 90 ° Max   | 195N           |
| SLK15L2SEM8   | 196567        | 55 mm    | 19 mm      | 12.5 mm   | 90 ° Max   | 195N           |
| SLK15L3SEM6   | 196568        | 55 mm    | 19 mm      | 12.5 mm   | 90 ° Max   | 195N           |

| Katalognummer | Artikelnummer | Höhe (H) | Breite (W) | Dicke (T) | Winkel (a) | Statische Last |
|---------------|---------------|----------|------------|-----------|------------|----------------|
| SLK15L3SEM8   | 196570        | 55 mm    | 19 mm      | 12.5 mm   | 90 ° Max   | 195N           |
| SLK2L2SEM8    | 196559        | 55 mm    | 19 mm      | 12.5 mm   | 90 ° Max   | 440N           |
| SLK2L3SEM8    | 196561        | 55 mm    | 19 mm      | 12.5 mm   | 90 ° Max   | 440N           |
| SLK2L5SEM6    | 196562        | 55 mm    | 19 mm      | 12.5 mm   | 90 ° Max   | 440N           |
| SLK2L5SEM8    | 196563        | 55 mm    | 19 mm      | 12.5 mm   | 90 ° Max   | 440N           |

## DIAGRAMME

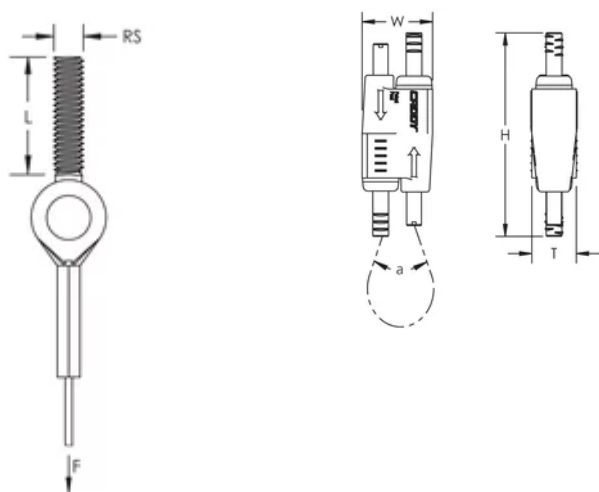

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### **Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### **Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

