


nVent CADDY Speed Link SLS mit Gewindeanschluss



ZERTIFIZIERUNGEN

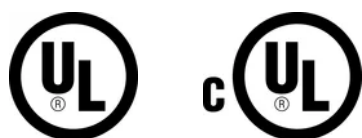

MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und die vormontierte Gewindeschraube

Zur Befestigung and Bauteilen mit Gewindeankern oder anderen Maschinengewinden

Handfest angezogen wird die Verriegelungsvorrichtung sicher in Position gehalten, ganz ohne Werkzeug.

Kann in Strebenprofilen installiert werden, ohne dass Finger oder Werkzeuge in die Strutmontageschiene eingeführt werden müssen

SPEZIFIKATIONEN

Durchmesser Stahlseil:	2 mm
Sicherheitsfaktor statische Last:	5:1
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Entspricht:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Länge Stahlseil	Stangengröße (RS)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
---------------	---------------	----------	-----------------	-------------------	--------------------	----------------

SLS2L2SEM8	196756	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	2m	8	45mm	270N
SLS2L3SEM8	196757	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	3m	8	45mm	270N

Größe Slot (SS): 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

Lochgröße (HS): 8 - 10 mm

Breite (W): 16 mm

Höhe 2 (H2): 43.5mm

Höhe 1 (H1): 53mm

Gewindegröße (TS): M8


Dicke (T): 4 mm Max

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Der Verschluss für 2 mm Stahlseile ist mit C-Schienen der Typs E0 und E0L kompatibel.

Die Gesamtlast bei einem mehrlagigen Trapez darf die zulässige statische Last nicht überschreiten.

DIAGRAMME

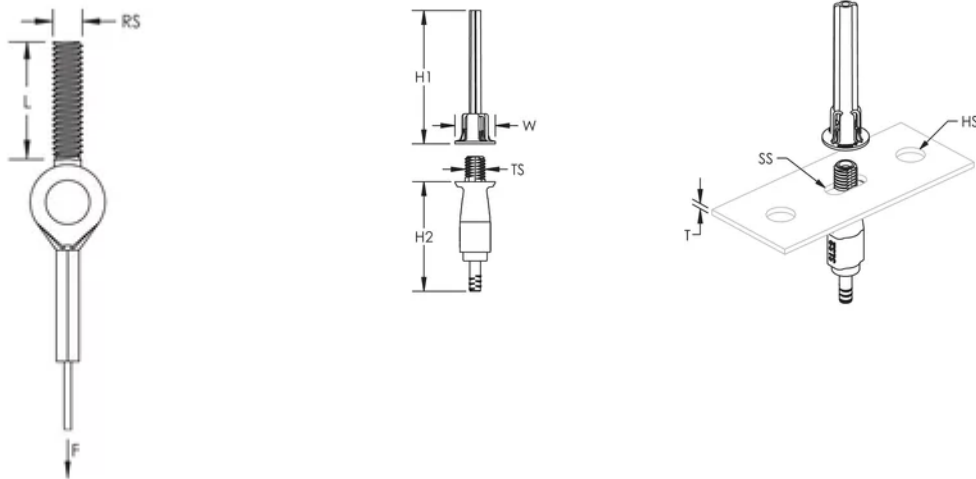

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

