

nVent CADDY Superfix 243 M8/M10



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Mit Schnappverschluss

Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant

Geräuschreduktion der Kategorie II gemäß DIN EN ISO 3822-1

Entspricht DIN 4109 für Lärmisolierungsdesign

In Übereinstimmung mit DIN EN 13501-1 ist das Brandverhalten als E klassifiziert

SPEZIFIKATIONEN

Temperatur: -50 to 110 °C

Farbe: Schwarz

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl;EPDM-SBR-Gummi

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)	Breite (W)	Dicke (T)
SXD019	400064	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm	1.2 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	NB/DN	Stangengröße (RS)	Breite (W)	Dicke (T)
SXD043	400068	40 - 43 mm	32	M8, M10	20 mm	1.2 mm
SXD023	400065	20 - 23 mm	15	M8, M10	20 mm	1.2 mm
SXD035	400067	31 - 36 mm	25	M8, M10	20 mm	1.2 mm
SXD052	400070	48 - 53 mm	40	M8, M10	20 mm	1.2 mm
SXD061	400071	60 - 64 mm	50	M8, M10	20 mm	1.2 mm
SXD014	400063	12 - 16 mm	8	M8, M10	20 mm	1.2 mm
SXD058	589350	50 - 55 mm		M8, M10	20 mm	1.2 mm
SXD028	400066	26 - 30 mm	20	M8, M10	20 mm	1.2 mm
SXD091	400075	87 - 92 mm	80	M8, M10	20 mm	2 mm
SXD114	400077	108 - 114 mm	100	M8, M10	23 mm	2 mm
SXD080	400074	74 - 80 mm	65	M8, M10	20 mm	2 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
SXD019	400064	5	25mm	1000N
SXD043	400068	5	25mm	1000N
SXD023	400065	5	25mm	1000N
SXD035	400067	5	25mm	1000N
SXD052	400070	5	25mm	1300N

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)	Statische Last
SXD061	400071	5	30mm	1300N
SXD014	400063	5	25mm	1000N
SXD058	589350	5	30mm	1300N
SXD028	400066	5	25mm	1000N
SXD091	400075	6	35mm	1300N
SXD114	400077	6	35mm	2200N
SXD080	400074	6	35mm	1300N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN

Die Einlage besteht aus EPDM Gummi.

DIAGRAMME

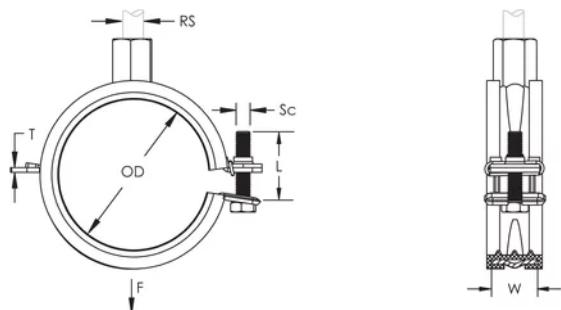

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annulierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

nVent.com/CADDY | 4

