

Ovale Rohrschelle mit Mutter



MERKMALE

Spezialrohrschelle für die isolierten Wasser- und Messleitungsstrang zu Solarheizungspaneelen

Die spezielle Schellenform sorgt für eine sichere Befestigung and Wand oder Decke

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	Stangengröße (RS)	A	B	Breite (W)
MXOVDN25EG	403800	25	M8, M10	71 mm	124 mm	20 mm
MXOVDN1618EG	401245	16, 18	M8, M10	51 mm	88 mm	20 mm
MXOVDN1012EG	401161	10, 12	M8, M10	30 mm	69 mm	20 mm
MXOVDN20EG	401246	20	M8, M10	58 mm	108 mm	20 mm
MXOVDN1215EG	401244	12, 15	M8, M10	43 mm	78 mm	20 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)
MXOVDN25EG	403800	2 mm	6	20mm
MXOVDN1618EG	401245	2 mm	6	20mm
MXOVDN1012EG	401161	2 mm	6	20mm
MXOVDN20EG	401246	2 mm	6	20mm
MXOVDN1215EG	401244	2 mm	6	20mm

DIAGRAMME

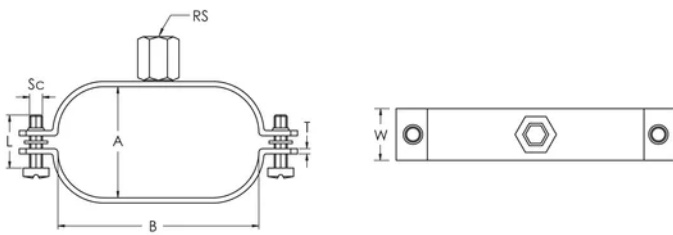

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

