

# PEMSA-Gitterrinne



Die PEMS A-Gitterrinne ist das Rückgrat des PEMS A-Gitterrinnen-Systems. Hochentwickelte mechanische Eigenschaften gewährleisten die stabile und sichere Installation von Hochleistungskabeln entsprechend den Industrievorschriften und -normen. Dank des durchdachten Designs kann der Installateur die Effizienz mit dem integrierten Rejiband Rapide Verbinder maximieren.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel

Innovatives Rejiband Rapide Installationssystem

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Material	Oberfläche	Länge (L)	Höhe (H)
WBT35X60S4	821003		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	35 mm
WBT35X60BA	821001	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	35 mm
WBT35X60EG	821000		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	35 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Material	Oberfläche	Länge (L)	Höhe (H)
WBT35X100BA	821011	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	35 mm
WBT35X100EG	821010		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	35 mm
WBT35X100S4	821013		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	35 mm
WBT35X150BA	821021	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	35 mm
WBT35X150EG	821020		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	35 mm
WBT35X150S4	821023		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	35 mm
WBT35X200BA	821031	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	35 mm
WBT35X200EG	821030		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	35 mm
WBT35X200S4	821033		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	35 mm
WBT35X300BA	821041	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	35 mm
WBT35X300EG	821040		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	35 mm
WBT35X300S4	821043		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	35 mm
WBT35X400BA	821051	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	35 mm
WBT35X400EG	821050		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	35 mm
WBT35X400S4	821053		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	35 mm
WBT60X60BA	820001	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	60 mm
WBT60X60BG	820002	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60 mm
WBT60X60EG	820000		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Material	Oberfläche	Länge (L)	Höhe (H)
WBT60X60S4	820003		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X300BG	820042	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60 mm
WBT60X300EG	820040		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60 mm
WBT60X300S4	820043		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X400BA	820051	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	60 mm
WBT60X400BG	820052	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60 mm
WBT60X400EG	820050		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60 mm
WBT60X400S4	820053		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X450BA	820081	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	60 mm
WBT60X450BG	820082	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60 mm
WBT60X450EG	820080		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60 mm
WBT60X450S4	820083		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X500BA	820061	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	60 mm
WBT60X500BG	820062	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60 mm
WBT60X500EG	820060		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60 mm
WBT60X500S4	820063		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X600BA	820075	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	60 mm
WBT60X600BG	820076	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Material	Oberfläche	Länge (L)	Höhe (H)
WBT60X600EG	820074		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60 mm
WBT60X600S4	820077		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X100BA	820011	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	60 mm
WBT60X100BG	820012	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60 mm
WBT60X100EG	820010		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60 mm
WBT60X100S4	820013		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X150BA	820021	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	60 mm
WBT60X150BG	820022	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60 mm
WBT60X150EG	820020		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60 mm
WBT60X150S4	820023		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X200BA	820031	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	60 mm
WBT60X200BG	820032	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60 mm
WBT60X200EG	820030		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	60 mm
WBT60X200S4	820033		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	60 mm
WBT60X300BA	820041	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	60 mm
WBT100X100BA	823011	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	100 mm
WBT100X100BG	823012	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Material	Oberfläche	Länge (L)	Höhe (H)
WBT100X100EG	823010		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100 mm
WBT100X100S4	823013		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	100 mm
WBT100X150BA	823021	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	100 mm
WBT100X150BG	823022	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100 mm
WBT100X150EG	823020		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100 mm
WBT100X150S4	823023		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	100 mm
WBT100X200BA	823031	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	100 mm
WBT100X200BG	823032	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100 mm
WBT100X200EG	823030		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100 mm
WBT100X200S4	823033		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	100 mm
WBT100X300BA	823041	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	100 mm
WBT100X300BG	823042	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100 mm
WBT100X300EG	823040		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Material	Oberfläche	Länge (L)	Höhe (H)
WBT100X300S4	823043		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	100 mm
WBT100X400BA	823051	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	100 mm
WBT100X400BG	823052	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100 mm
WBT100X400EG	823050		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100 mm
WBT100X400S4	823053		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	100 mm
WBT100X450BA	823081	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	100 mm
WBT100X450BG	823082	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100 mm
WBT100X450EG	823080		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100 mm
WBT100X450S4	823083		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	100 mm
WBT100X500BA	823061	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	100 mm
WBT100X500BG	823062	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100 mm
WBT100X500EG	823060		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100 mm
WBT100X500S4	823063		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	100 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Material	Oberfläche	Länge (L)	Höhe (H)
WBT100X600B A	823071	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	100 mm
WBT100X600B G	823072	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100 mm
WBT100X600E G	823070		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	100 mm
WBT100X600S 4	823073		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	100 mm
WBT150X200B A	825031	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	150 mm
WBT150X200B G	825032	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150 mm
WBT150X200E G	825030		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150 mm
WBT150X200S 4	825033		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	150 mm
WBT150X300B A	825041	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	150 mm
WBT150X300B G	825042	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150 mm
WBT150X300E G	825040		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150 mm
WBT150X300S 4	825043		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	150 mm
WBT150X400B A	825051	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	150 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Material	Oberfläche	Länge (L)	Höhe (H)
WBT150X400B G	825052	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150 mm
WBT150X400E G	825050		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150 mm
WBT150X400S 4	825053		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	150 mm
WBT150X450B A	825081	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschicht et	3000mm	150 mm
WBT150X450B G	825082	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150 mm
WBT150X450E G	825080		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150 mm
WBT150X450S 4	825083		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	150 mm
WBT150X500B A	825061	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschicht et	3000mm	150 mm
WBT150X500B G	825062	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150 mm
WBT150X500E G	825060		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150 mm
WBT150X500S 4	825063		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	150 mm
WBT150X600B A	825071	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschicht et	3000mm	150 mm
WBT150X600B G	825072	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150 mm



Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Material	Oberfläche	Länge (L)	Höhe (H)
WBT150X600EG	825070		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150 mm
WBT150X600S4	825073		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	150 mm
WBT150X900BA	825091	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Pulverbeschichtet	3000mm	150 mm
WBT150X900BG	825092	Schwarz	Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150 mm
WBT150X900EG	825090		Kohlenstoffstahl	Elektrolytisch verzinkt	3000mm	150 mm
WBT150X900S4	825093		Edelstahl 304 (EN 1.4301)		3000mm	150 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Stückgewicht	Zertifizierungen
WBT35X60S4	821003	60 mm	1.19 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X60BA	821001	60 mm	1.2 kg	
WBT35X60EG	821000	60 mm	1.2 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X100BA	821011	100 mm	1.62 kg	
WBT35X100EG	821010	100 mm	1.62 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X100S4	821013	100 mm	1.61 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X150BA	821021	150 mm	1.76 kg	

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Stückgewicht	Zertifizierungen
WBT35X150EG	821020	150 mm	1.76 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT35X150S4	821023	150 mm	2.12 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X200BA	821031	200 mm	2.5 kg	
WBT35X200EG	821030	200 mm	2.5 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT35X200S4	821033	200 mm	3.04 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X300BA	821041	300 mm	3.42 kg	
WBT35X300EG	821040	300 mm	3.42 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT35X300S4	821043	300 mm	4.13 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT35X400BA	821051	400 mm	4.29 kg	
WBT35X400EG	821050	400 mm	4.29 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT35X400S4	821053	400 mm	5.22 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X60BA	820001	60 mm	2.32 kg	
WBT60X60BG	820002	60 mm	2.32 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Stückgewicht	Zertifizierungen
WBT60X60EG	820000	60 mm	2.32 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X60S4	820003	60 mm	2.32 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X300BG	820042	300 mm	5.13 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X300EG	820040	300 mm	5.13 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X300S4	820043	300 mm	5.13 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X400BA	820051	400 mm	6.21 kg	
WBT60X400BG	820052	400 mm	6.21 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X400EG	820050	400 mm	6.21 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X400S4	820053	400 mm	6.21 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X450BA	820081	450 mm	6.39 kg	
WBT60X450BG	820082	450 mm	6.39 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Stückgewicht	Zertifizierungen
WBT60X450EG	820080	450 mm	6.39 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X450S4	820083	450 mm	6.39 kg	
WBT60X500BA	820061	500 mm	7.35 kg	
WBT60X500BG	820062	500 mm	7.35 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X500EG	820060	500 mm	7.35 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X500S4	820063	500 mm	7.35 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X600BA	820075	600 mm	8.43 kg	
WBT60X600BG	820076	600 mm	8.43 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X600EG	820074	600 mm	8.43 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X600S4	820077	600 mm	8.43 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X100BA	820011	100 mm	2.43 kg	
WBT60X100BG	820012	100 mm	2.43 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Stückgewicht	Zertifizierungen
WBT60X100EG	820010	100 mm	2.43 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X100S4	820013	100 mm	2.43 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X150BA	820021	150 mm	2.6 kg	
WBT60X150BG	820022	150 mm	2.6 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X150EG	820020	150 mm	2.6 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X150S4	820023	150 mm	2.6 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X200BA	820031	200 mm	3.33 kg	
WBT60X200BG	820032	200 mm	3.33 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT60X200EG	820030	200 mm	3.33 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X200S4	820033	200 mm	3.33 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT60X300BA	820041	300 mm	5.13 kg	

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Stückgewicht	Zertifizierungen
WBT100X100BA	823011	100 mm	3.27 kg	
WBT100X100BG	823012	100 mm	3.27 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X100EG	823010	100 mm	3.27 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X100S4	823013	100 mm	3.27 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X150BA	823021	150 mm	3.45 kg	
WBT100X150BG	823022	150 mm	3.45 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X150EG	823020	150 mm	3.45 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X150S4	823023	150 mm	3.45 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X200BA	823031	200 mm	4.14 kg	
WBT100X200BG	823032	200 mm	4.14 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X200EG	823030	200 mm	4.14 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Stückgewicht	Zertifizierungen
WBT100X200S4	823033	200 mm	4.14 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X300BA	823041	300 mm	6.15 kg	
WBT100X300BG	823042	300 mm	6.15 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X300EG	823040	300 mm	6.15 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X300S4	823043	300 mm	6.15 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X400BA	823051	400 mm	7.23 kg	
WBT100X400BG	823052	400 mm	7.23 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X400EG	823050	400 mm	7.23 kg	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X400S4	823053	400 mm	7.23 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X450BA	823081	450 mm	7.44 kg	
WBT100X450BG	823082	450 mm	7.44 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT


Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Stückgewicht	Zertifizierungen
WBT100X450EG	823080	450 mm	7.44 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X450S4	823083	450 mm	7.44 kg	
WBT100X500BA	823061	500 mm	8.34 kg	
WBT100X500BG	823062	500 mm	8.34 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X500EG	823060	500 mm	8.34 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X500S4	823063	500 mm	8.34 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X600BA	823071	600 mm	9.42 kg	
WBT100X600BG	823072	600 mm	9.42 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT100X600EG	823070	600 mm	9.42 kg	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT100X600S4	823073	600 mm	9.42 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBT150X200BA	825031	200 mm	6.01 kg	
WBT150X200BG	825032	200 mm	6.01 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X200EG	825030	200 mm	6.01 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT



Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Stückgewicht	Zertifizierungen
WBT150X200S4	825033	200 mm	6.01 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X300BA	825041	300 mm	7.29 kg	
WBT150X300BG	825042	300 mm	7.29 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X300EG	825040	300 mm	7.29 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT150X300S4	825043	300 mm	7.29 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X400BA	825051	400 mm	8.47 kg	
WBT150X400BG	825052	400 mm	8.47 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X400EG	825050	400 mm	8.47 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT, DoP, CADDY EU WBT
WBT150X400S4	825053	400 mm	8.47 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X450BA	825081	450 mm	8.68 kg	
WBT150X450BG	825082	450 mm	8.68 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X450EG	825080	450 mm	8.68 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X450S4	825083	450 mm	8.68 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X500BA	825061	500 mm	9.7 kg	
WBT150X500BG	825062	500 mm	9.7 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X500EG	825060	500 mm	9.7 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X500S4	825063	500 mm	9.7 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X600BA	825071	600 mm	10.65 kg	

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Stückgewicht	Zertifizierungen
WBT150X600BG	825072	600 mm	10.65 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X600EG	825070	600 mm	10.65 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X600S4	825073	600 mm	10.65 kg	CE, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT
WBT150X900BA	825091	900 mm	15.98 kg	
WBT150X900BG	825092	900 mm	15.98 kg	
WBT150X900EG	825090	900 mm	15.98 kg	
WBT150X900S4	825093	900 mm	15.98 kg	

## DIAGRAMME

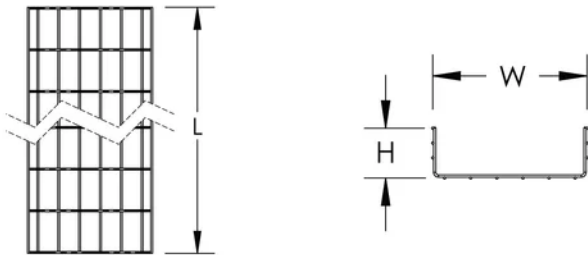

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

**Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

**Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

**Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

