

PEMSA-Gitterrinne Light-Duty-Deckenträger



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Ideal für Rinnenbreiten bis 150 mm

Seitlicher Ladezugang für Kabelinstallation

Schnelle und sichere Schnellklick-Installationsfunktionen

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	Breite (W)
WBT60COHBRKT	820300	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	80 mm	55.2 mm	45 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Lochgröße (HS)	Statische Last
WBT60COHBRKT	820300	152 mm	11 mm	147N

DIAGRAMME

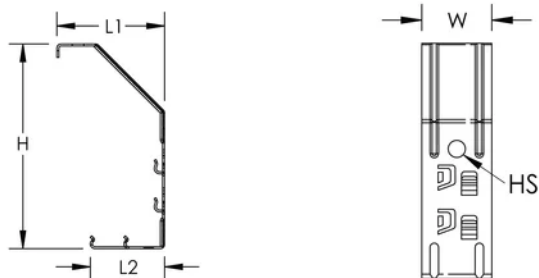

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

