

Muttern der SN Serie



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Ermöglicht das Anbringen der Mutter auf der Gewindestange direkt an jeder beliebigen Position

Das langwierige Aufschrauben von Muttern über große Distanzen der Gewindestange entfällt

Ideal für den nachträglichen Einbau, wie z.B. Trapezinstallationen, wo eine Demontage der Tragkonstruktion nicht erwünscht ist

Funktioniert mit leicht beschädigtem Gewinde und kleinen Graten auf der Gewindestange

Reduziert die Montagezeit um bis zu 50 %

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt


Material: Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Stangengröße (RS)	Höhe (H)	Sechskant-Breite (W)	Statische Last
SNM6	390005	6	14mm	16 mm	1650N

Katalognummer	Artikelnummer	Stangengröße(RS)	Höhe (H)	Sechskant-Breite (W)	Statische Last
SNM10	390007	10	19mm	19 mm	6000N
SNM8	390006	8	19mm	19 mm	4500N

DIAGRAMME

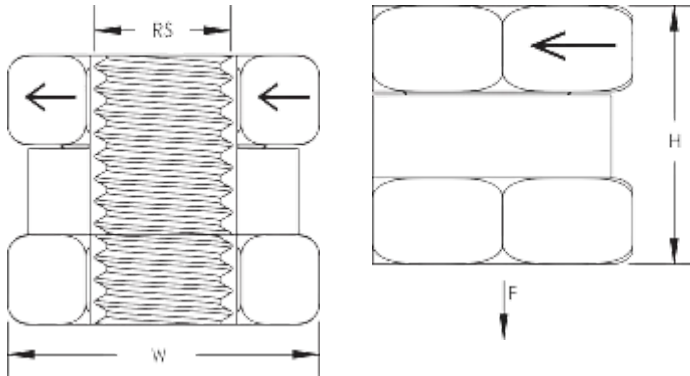

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

