


Speedway Kabelleiter Bogen horizontal, 45°

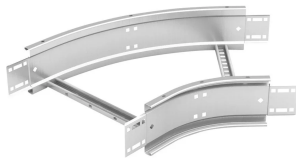

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Bogen für eine 45° Grad Richtungsänderung, horizontal

Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel

Innovatives, integriertes SPEEDLOK Verbindungssystem

Sicherheitsecken schützen die Kabel während der Installation

Durch Gelochte Seitenwände wird das Bohren durch die Seitenwände bei Längen Anpassung der Leiter vermieden

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

Reaktionsschnelle Design- und Layoutleistungen, einschließlich seismischer Dienste

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Feuerverzinkt

Material: Stahl


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Winkel (a)	A	B	C
---------------	---------------	------------	------------	---	---	---

CL110X750FE4 5HD	840140	750 mm	45 °	926 mm	885 mm	80 mm
CL110X150FE4 5HD	840100	150 mm	45 °	326 mm	460 mm	80 mm
CL110X600FE4 5HD	840130	600 mm	45 °	776 mm	779 mm	80 mm
CL110X300FE4 5HD	840110	300 mm	45 °	476 mm	566 mm	80 mm
CL110X450FE4 5HD	840120	450 mm	45 °	626 mm	673 mm	80 mm
CL110X900FE4 5HD	840150	900 mm	45 °	1076 mm	991 mm	80 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	D
CL110X750FE45HD	840140	110 mm
CL110X150FE45HD	840100	110 mm
CL110X600FE45HD	840130	110 mm
CL110X300FE45HD	840110	110 mm
CL110X450FE45HD	840120	110 mm
CL110X900FE45HD	840150	110 mm

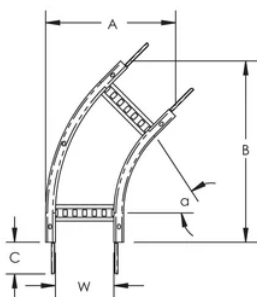

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

