


Gemeinsame Verbindung nur für Tiegelpaar, Signal, Schiene ohne Kopf, Kopf frei Art der Verbindung, Einzelkonsole, 3/16 " Bondstrand

Data Solutions

KATALOGNUMMER

SBS925M

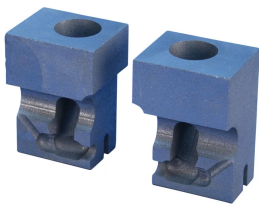

MERKMALE

2 Ersatzformen für den Einbau von Steckbrücken am Schienenkopf

Die Verbindung erfolgt innerhalb der Spleißplattengrenzen

PRODUKTMERKMALE

Material: Graphit

Schienenart: Schiene ohne Kopf

Art der Anschlussklemme: Ohne Kopf

Produkt: Nur Form

Leitergröße: 3/16 Zoll Bondstrand

Außendurchmesser Leiter, Sollwert: 4.76mm

Schweißerstil: T6; T7

Nur Form: Ja

Schweißmaterial: SB25, separat erhältlich

Griffklemme: C105B, separat erhältlich

Leiterhülse: SBS11C, separat erhältlich

Verbinderklammer: S2659, separat erhältlich

Einschlagwerkzeug: SBD50, separat erhältlich

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.