

2 Loch Lasche, GL-Stil



MERKMALE

Bietet eine effiziente Verschraubungsfläche für Erdungs- und Stromversorgungsanwendungen

Elektrolytisches Kupfer

Nur zur Verwendung mit nVent ERICO Cadweld Typ GL Anschlüssen

SPEZIFIKATIONEN

Material: Kupfer
Typ: NEMA®
Oberfläche: Verzinkt

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höhe (H)	Länge (L)	Breite (W)	Dicke (T)	A
B122CE	183660	11.18 mm	81.03mm	25.4 mm	3.18 mm	15.9 mm
B122DE		11.18 mm	82.55mm	25.4 mm	4.76 mm	15.9 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	B	Lochgröße (HS)	Winkel (a)	Äquivalente Leitergröße
B122CE	183660	44.45 mm	14.29 mm	90 °	80.63mm²

Katalognummer	Artikelnummer	B	Lochgröße (HS)	Winkel (a)	Äquivalente Leitergröße
B122DE		44.45 mm	14.29 mm	90 °	120.94mm ²

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für nicht aufgeführte Größen kontaktieren Sie uns bitte.

DIAGRAMME

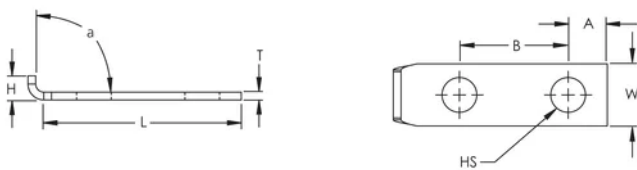

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE