

# Standfuß für Fangeinrichtung, Flachband



## MERKMALE

Gegossener Fangeinrichtungsstandfuß zur Befestigung auf horizontalen Oberflächen

## SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material               | Gewindegröße (TS) | Bandgröße | A     | Höhe (H) |
|---------------|---------------|------------------------|-------------------|-----------|-------|----------|
| ATBC15        | 711160        | Rotguss mit Bleizusatz | M16               | 25 x 3 mm | 61 mm | 24 mm    |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Lochgröße (HS) | Stückgewicht | Entspricht                           | Tiefe (D) | Breite (W) |
|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------------------------------|-----------|------------|
| ATBC15        | 711160        | 6.6 mm         | 0.37 kg      | EN IEC 62561-1<br>Klasse H<br>100 kA | 100mm     | 100 mm     |

## DIAGRAMME

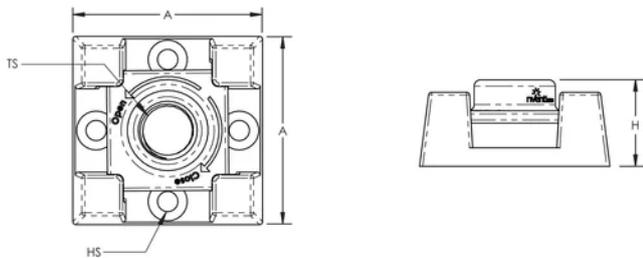

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE