

# Aluminiummast mit Standfuß



## MERKMALE

Zur Verwendung mit Mastverbinder und Glasfaser-Mast

Erfordert Abspannbausatz

## SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Aluminium

Table 1/2



| Katalognummer | Artikelnummer | Höhe (H) | Breite (W) | Tiefe (D) | Durchmesser (Ø) | Lochgröße (HS) |
|---------------|---------------|----------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| MBMAST5M      | 701350        | 5 m      | 228.6 mm   | 228.6mm   | 69.9 mm         | 12.7 mm        |
| MBMAST4M      | 701340        | 4 m      | 228.6 mm   | 228.6mm   | 69.9 mm         | 12.7 mm        |
| MBMAST6M      | 701360        | 6 m      | 228.6 mm   | 228.6mm   | 69.9 mm         | 12.7 mm        |
| MBMAST3M      | 502040        | 3 m      | 228.6 mm   | 228.6mm   | 69.9 mm         | 12.7 mm        |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | A        | Stückgewicht |
|---------------|---------------|----------|--------------|
| MBMAST5M      | 701350        | 177.8 mm | 13.61 kg     |

| Katalognummer | Artikelnummer | A        | Stückgewicht |
|---------------|---------------|----------|--------------|
| MBMAST4M      | 701340        | 177.8 mm | 10.67 kg     |
| MBMAST6M      | 701360        | 177.8 mm | 15.2 kg      |
| MBMAST3M      | 502040        | 177.8 mm | 8.62 kg      |

## DIAGRAMME

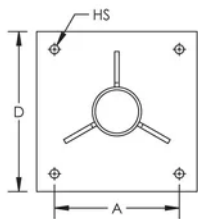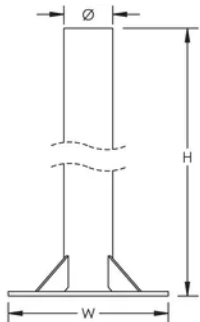

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**