


Kabel zum Schienennetz Ersatz-Schweißtiegelpaar, Signal

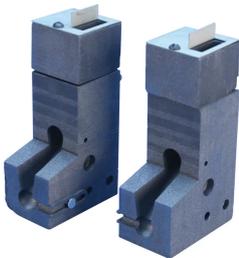

MERKMALE

Ersatzgießtiegel für den Einbau von Gleisstromkreisen und Jumperverbindungen zur Neutralachse

Wird paarweise verkauft

SPEZIFIKATIONEN

Material: Graphit

Table 1/1

Katalognummer	Schienenart	Art der Anschlussklemme	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Verbinderklammern enthalten
SBB200R	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	1 Zoll Lasche	Litzendraht 10 mm ²	4.12mm	TB5, T21	Nein
SBB200A	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	3/4 Zoll XS	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Ja
SBB200B	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	3/4 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Ja

Katalognummer	Schienenart	Art der Anschlussklemme	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Verbinderklammern enthalten
SBB200C	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	1 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Ja
SBB200C12AS	12 Pfund ASCE	1 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	Nein
SBB200D	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	1 1/2 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	Nein
SBB200G	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	1 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	T21, TB5	Nein
SBB200U	RI60	1 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Nein
SBB200Y	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	1 Zoll Lasche	16 mm ² konzentrisch	5.18mm	T21, TB5	Nein
SBB200L	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	1 Zoll Lasche	22 mm ² Seilschlag	6.1mm	T21, TB5	Nein
SBB200X	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	1 Zoll Lasche	Litzendraht 25 mm ²	6.6mm	TB5, T21	Nein
SBB200P	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	1 Zoll Lasche	35 mm ² konzentrisch	7.75mm	T21, TB5	Nicht erforderlich
SBB200E	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte	1 Zoll Lasche	5/16 Zoll Bondstrand	7.94mm	TB5, T21	Ja

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE