


# Kabel zum Schienennetz TB5 vollständig geschweißtes Paar, Signal

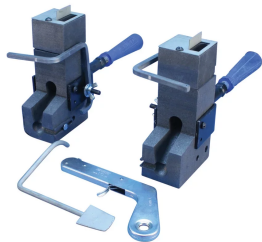

## MERKMALE

Komplette Bahn-Schweißerbaugruppe für die Installation von Gleisstromkreisen und Jumperverbindungen zur Neutralachse von 85 bis 140 lb. Schienen

Inklusive Tiegelreiniger und Feuersteinzünder

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

| Katalognummer | Material                     | Schienenart                                  | Art der Anschlussklemme | Leitergröße          | Außendurchmesser Leiter, Sollwert | Schweißerstil |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|
| SBTBTB5B      | Steel, Graphite, Thermoplast | 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte | 3/4 Zoll Lasche         | 3/16 Zoll Bondstrand | 4.76mm                            | TB5           |
| SBTBTB5C      | Steel, Graphite, Thermoplast | 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte | 1 Zoll Lasche           | 3/16 Zoll Bondstrand | 4.76mm                            | TB5           |
| SBTBTB5C12AS  | Steel, Graphite, Thermoplast | 12 Pfund ASCE                                | 1 Zoll Lasche           | 3/16 Zoll Bondstrand | 4.76mm                            | TB5           |
| SBTBTB5D      | Steel, Graphite, Thermoplast | 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte | 1 1/2 Zoll Lasche       | 3/16 Zoll Bondstrand | 4.76mm                            | TB5           |

| Katalognummer | Material                     | Schienenart                                  | Art der Anschlussklemme | Leitergröße          | Außendurchmesser Leiter, Sollwert | Schweißerstil |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|
| SBTBTB5U      | Steel, Graphite, Thermoplast | RI60 Rillenschiene                           | 1 Zoll Lasche           | 3/16 Zoll Bondstrand | 4.76mm                            | TB5           |
| SBXSTB5A      | Graphite, Steel, Thermoplast | 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte | 3/4 Zoll XS             | 3/16 Zoll Bondstrand | 4.76mm                            | TB5           |
| SBTBTB5E      | Steel, Graphite, Thermoplast | 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabsch nitte | 1 Zoll Lasche           | 5/16 Zoll Bondstrand | 7.94mm                            | TB5           |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE