

# Kreuzverlegter Rundsteckverbinder



## MERKMALE

Geeignet für Parallel- oder Querverbindungen

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Leitergröße	Tiefe (D)	Breite (W)
CCR608S		Edelstahl 18-8 (EN 1.4305)		Volldraht 6 mm, Volldraht 8 mm, Litzendraht 8 mm	38.1mm	38.1 mm
CCR68CU	101260	Kupfer		Volldraht 6 mm, Volldraht 8 mm, Litzendraht 8 mm	28mm	28 mm
CCR68GS	101265	Stahl	Feuerverzinkt	Volldraht 6 mm, Volldraht 8 mm, Litzendraht 8 mm	41mm	41 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
CCR608S		0.05 kg
CCR68CU	101260	0.05 kg

Katalognummer	Artikelnummer	Stückgewicht
CCR68GS	101265	0.14 kg

## DIAGRAMME

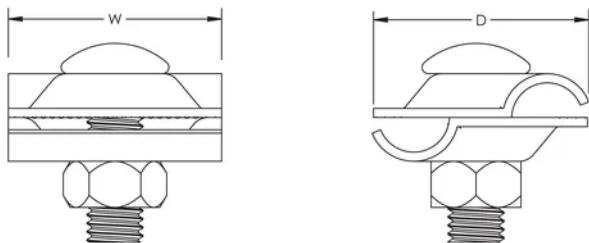

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annulierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**