

# Erdungsstab-Eintriebspunkt mit Kreuzkopf für spitze Erdungsstäbe



## MERKMALE


Verwendet zum Eintreiben gespitzter Erdungsstäbe in die Erde

## SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Stahl

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Erdungsstange<br>Durchmesser,<br>nominal | Länge 1 (L1) | Länge 2 (L2) | Durchmesser 1<br>(Ø1) | Durchmesser 2<br>(Ø2) |
|---------------|---------------|------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| DT12          | 158060        | 1/2"                                     | 80 mm        | 40 mm        | 19 mm                 | 13.5 mm               |
| DT58          | 158070        | 5/8"                                     | 80 mm        | 40 mm        | 22 mm                 | 16 mm                 |
| DT34          | 158080        | 3/4"                                     | 80 mm        | 40 mm        | 30 mm                 | 20 mm                 |

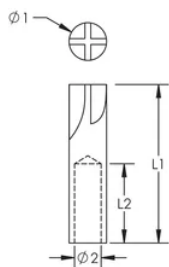

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE