

ISOnV Dachleitungshalter mit Klemme



MERKMALE


Beschränkter Halter mit Kabelklemme zur Verlegung des ISOnV isolierten Ableiters auf dem Flachdach

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Oberfläche	Material	Durchmesser (Ø)	Höhe 1 (H1)	Höhe 2 (H2)	Stückgewicht
ISONVBLOCK4K G	Feuerverzinkt	Concrete, Stainless Stahl 304 (EN 1.4301), Stahl	215 mm	80mm	140mm	4 kg

DIAGRAMME

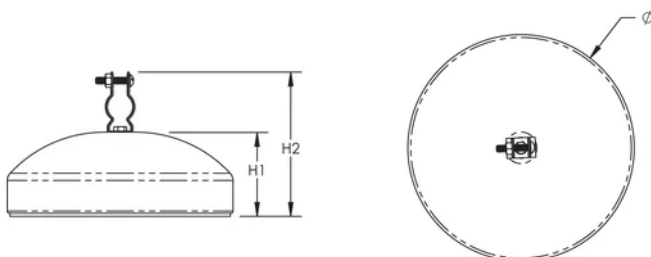

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE