

# ISONV Maststativ



## MERKMALE

Unterstützt ISONV Mastbaugruppen mit Auslass

Masten und Kabel können waagrecht montiert und im Stativ aus ebener Position aufgerichtet werden

## SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Edelstahl 304 (EN 1.4301)


Table 1/1

Katalognummer	Länge (L)	Höhe (H)	Breite (W)
ISONVSTAND10	1240mm	600 mm	860 mm
ISONVSTAND15	1730mm	900 mm	1205 mm
ISONVSTAND25	2860mm	1450 mm	2005 mm

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Das ISONV Maststativ muss mit vier Betonmontagesockel installiert werden.

## DIAGRAMME

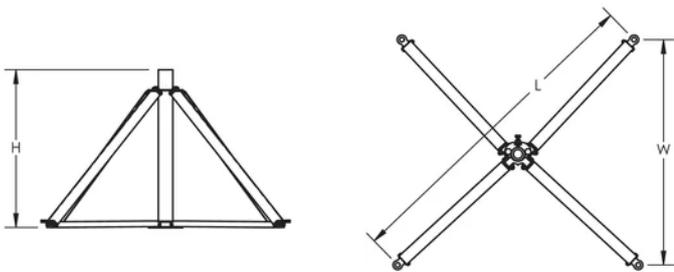

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**