


# Gemeinsame Verbindung T6 Tiegel-Schweißrahmen, Signal

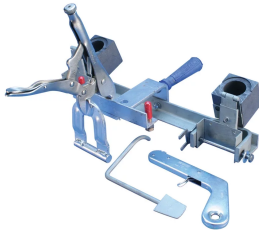

## MERKMALE

Ersatz-Schweißrahmen Baugruppe für T6 Verbindungsschweißgeräte

Inklusive Rahmen mit Tiegeldeckel, Tiegelstiel, Tiegelreiniger und Feuersteinzünder

## SPEZIFIKATIONEN

**Schienenart:** 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Material                     | Art der Anschlussklemme | Leitergröße                   | Außendurchmesser Leiter, Sollwert | Schweißerstil |
|---------------|---------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| SBXST6AX      |               | Graphite, Steel, Thermoplast | XS                      | 3/16 Zoll Bondstrand          | 4.76mm                            | T6            |
| SBXST6CX      |               | Graphite, Steel, Thermoplast | XS                      | 3/16 Zoll Bondstrand          | 4.76mm                            | T6            |
| SBXT6CE       | 161120        | Graphite, Steel, Thermoplast | W                       | 50 mm <sup>2</sup> Seilschlag | 9.13mm                            | T6            |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

**⚠ WARNING:** This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**Nordamerika**

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

**Europa**

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

**Europa**

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE