


Gemeinsame Verbindung T8 Komplettes Schweißerpaar, Strom

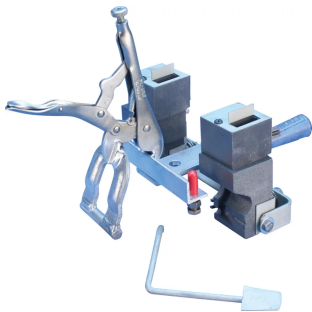

MERKMALE

Komplette Schweißerbaugruppe zur einfachen Befestigung von Jumpverbindungen am Schienenkopf

Die Verbindung erfolgt innerhalb der Spleißplattengrenzen

Inklusive Tiegelreiniger und Feuersteinzünder

SPEZIFIKATIONEN

Schienenart: 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte

Art der Anschlussklemme: C

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Länge der Verbindung	Schweißerstil
PBCT8X3		Graphite, Steel, Thermoplast	50 mm ² Seilschlag	9.13mm	177.8mm	T8
PBCT8X6	224422	Graphite, Steel, Thermoplast	120 mm ² Seilschlag	9.53mm	177.8mm	T8
PBCT82S13		Graphite, Steel, Thermoplast	2/0 konzentrisch	10.62mm	330.2mm	T8
PBCT82J13		Graphite, Steel, Thermoplast	2/0 Seilschlag	12.19mm	330.2mm	T8

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Länge der Verbindung	Schweißerstil
PBCT82J9		Graphite, Steel, Thermoplast	2/0 Seilschlag	12.19mm	228.6mm	T8
PBCT8S6A13		Graphite, Steel, Thermoplast	Verbunddraht 3/0	14.53mm	330.2mm	T8
PBCT82S9		Graphite, Steel, Thermoplast	4/0 Seilschlag	15.49mm	228.6mm	T8
PBCT8Y5X5		Graphite, Steel, Thermoplast	95 mm ² Seilschlag	15.52mm	177.8mm	T8
PBCT82W13		Graphite, Steel, Thermoplast	250 kcmil Seilschlag	19.05mm	330.2mm	T8

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE